


Abgreifklemmen

AGF 1

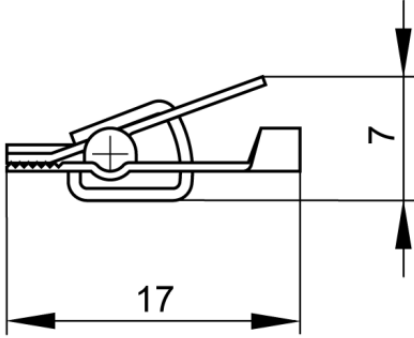

Produkt	AGF 1
Beschreibung	Miniatur-Abgreifklemme für kleine Bauelemente, z. B. bei gedruckten Schaltungen. Oberfläche versilbert. Klemmbereich max. 1 mm ² . Anschlussleitungsquerschnitt max. 0,5 mm ² löten oder crimpen.
Betriebsanleitung	BA210
Artikelnummer	930476001 Ag
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss, Crimpanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	3 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, versilbert
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +100 °C
Klemmbereich	1 mm

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022

2 mm System