


Buchsen

SEB 2630 S1,9

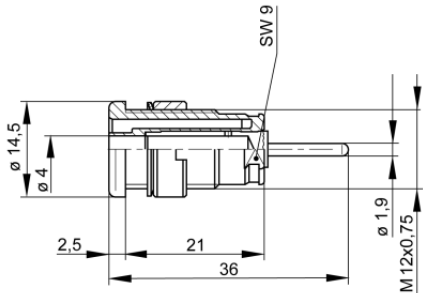

Produkt	SEB 2630 S1,9
Beschreibung	Sicherheits-Einbaubuchse, Durchmesser 4mm, berührungssicher, mit Lötspieß 1,9mm Messing vergoldet.Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 6mm Wandstärke.Lötspieß kann in Leiterplatten eingelötet werden. Einbauöffnung: Durchmesser 12,2 mm Zubehör: Montagewerkzeug MW SEB Anzugsdrehmoment: 50 Ncm
Betriebsanleitung	BA451
Artikel-Nr. / *Farbe	9723591xx 00 schwarz 01 rot 02 blau 03 gelb 04 grün 05 braun 06 grau 07 weiß 09 violett 88 gelb grün Au
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	24 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA

Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-40 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
 Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022