


Abgreifklemmen

AGF 20

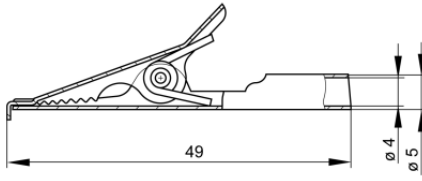

Produkt	AGF 20	
Beschreibung	Abgreifklemme aus vernickeltem Stahl. Durch spezielle Bauform lassen sich feinste und starke Drähte klemmen. 4 mm Buchsensteckanschluss und Lötanschluss möglich. max. Bolzendurchmesser 10 mm	
Betriebsanleitung	BA420	
Artikelnummer	930120000	Ni
Zeichnung		
		
Technische Daten		
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse, Lötanschluss	
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC	
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾	
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	4 A	
Werkstoff-Kontaktbuchse	Stahl, vernickelt	
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +100 °C	
Klemmbereich	10 mm	

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022

4 mm System