



## Produktinformation GO 60 FAV M schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:DIN VDE 0627 / IEC 61984 Steckverbinder (G-Serie):Leitungsstecker:GO 60 FAV M schwarz/black

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-24347-24349-37029/de/conf/ui/state>

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Name                             | GO 60 FAV M schwarz/black   |
|                                  |  |
|                                  | Aufbaustecker mit Flansch, mit Lötkontakten                                       |
| <b>Lieferinformationen</b>       |   |
| Lieferstatus                     | bestellbar  |
| <b>Produktbeschreibung</b>       |   |
| Beschreibung                     | Aufbaustecker mit Flansch, mit Lötkontakten                                       |
| Typ                              | GO 60 FAV M schwarz/black   |
| Bestell-Nr.                      | 932 918-100   |
| Kontaktart                       | Messerkontakte  |
| Polzahl                          | 6   |
| Norm                             | DIN VDE 0627 / IEC 61984  |
| Gehäusefarbe                     | schwarz   |
| <b>Technische Daten</b>          |   |
| Stiftabmessung                   | 2,8 mm x 0,8 mm   |
| Bemessungsspannung               | AC/DC 250 V   |
| Bemessungsstrom                  | 6 A   |
| Durchgangswiderstand             | <= 4 mOhm   |
| Anschlußart                      | löten   |
| Gehäusebefestigung               | Schrauben   |
| <b>Werkstoff</b>                 |   |
| Kontaktflächenmaterial           | Sn  |
| Kontaktträgermaterial            | PA  |
| Gehäusematerial                  | PA  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>      |   |
| Schutzgrad (IEC 60529)           | IP 65   |
| Verschmutzungsgrad               | 3   |
| Temperaturbereich                | -40 °C bis +90 °C   |
| <b>Brennbarkeitsklassen</b>      |   |
| Gehäuse                          | 94 V-1  |
| Kontaktträger                    | 94 V-1  |
| <b>Verpackungseinheit</b>        |   |
| Verpackungseinheit               | 100 Stück   |
| <b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b> |   |
| Lieferumfang                     | 1 Aufbaustecker, 1 Flachdichtung  |
| Zubehör gesondert zu bestellen   | steckbar mit / passend zu GO 60 WF schwarz/black                                  |



# HIRSCHMANN


A BELDEN BRAND

Industrial Connecting Solutions: Rechteck Steckverbinder: DIN VDE 0627 / IEC 61984 Steckverbinder (G-Serie): Leitungsstecker: GO 60 FAV M schwarz/black

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-24347-24349-37029/de/conf/ui/steat>

## Bilder

### Zeichnung

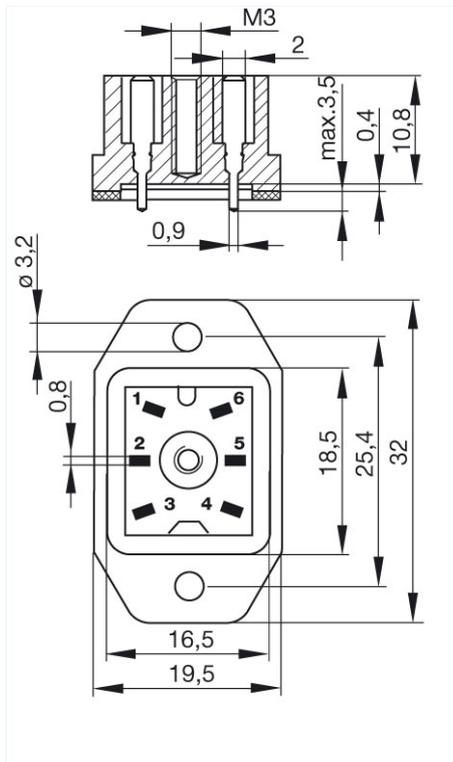

### Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2  
58579 Schalksmühle  
Germany  
Telefon: +49 7127/14-1806  
E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.