



Produktinformation GDME LED 24 HH YE


Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform A:Konfektionierbare Ventilsteckverbinder:Elektronikeinsätze für GDME:GDME LED 24 HH YE

<http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24228-256261-256266-256270-276215-24315-35667/de/conf/ulistate>

Name	GDME LED 24 HH YE
	
	Funktionsanzeige (LED) mit Schutzbeschaltung
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Funktionsanzeige (LED) mit Schutzbeschaltung
Typ	GDME LED 24 HH YE
Bestell-Nr.	831 873-001
Norm	DIN EN 175 301-803-A
Bauform	A
Schaltungsbeschreibung	
Leuchtanzeige	LED gelb
Schutz vor Spannungsspitzen	Diode
Technische Daten	
Bemessungsspannung	DC 24 V
Bemessungsstrom	8 A
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich	-40 °C bis +110 °C
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	50 Stück

Bilder

Zeichnung

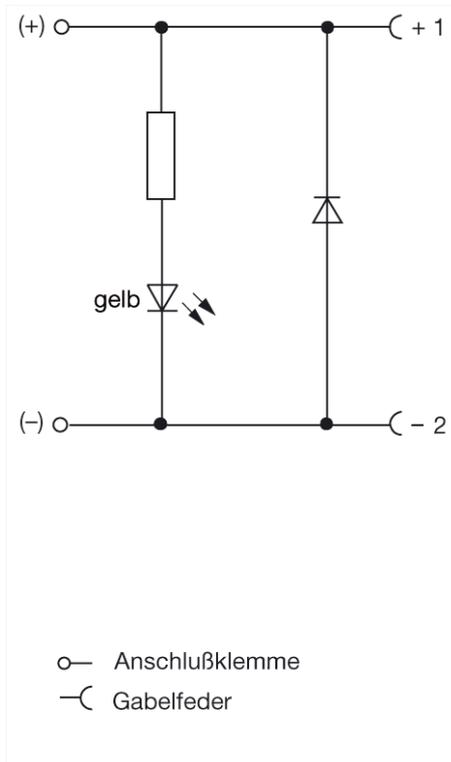

Belden Deutschland GmbH
Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.