


Datenblatt für KUN S  
 Artikelnummer: 934096100





<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 934 096-100
<b>Beschreibung:</b>	Kupplung berührungsgeschützt mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm <sup>2</sup> bis 1,5 mm <sup>2</sup> , Leitungsaußendurchmesser max. 4,2 mm. Steckbar mit Steckerstift 4 mm und Steckerstift 4 mm berührungsgeschützt, 1000 V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch ?Click-System.
<b>Typ:</b>	KUN S schwarz/black
<b>System:</b>	4 mm Sicherheitssystem
<b>Bestellnummer:</b>	934 096-100
<b>Farbe:</b>	●
<b>weitere Farbvarianten:</b>	●●●●●
<b>Technische Daten</b>	
<b>Messkategorie:</b>	CAT III
<b>Norm:</b>	IEC 61010
<b>Stiftdurchmesser:</b>	4 mm
<b>Kontaktart:</b>	gefederte Buchse
<b>Anschlussart:</b>	schrauben
<b>Litzenaufbau:</b>	42 x 0,1
<b>Bemessungsspannung:</b>	AC/DC 1000 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	24 A
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	vernickelt
<b>Kontaktträgermaterial:</b>	PA
<b>Gehäusematerial:</b>	PA
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	Zn Al/Ni
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-15 °C bis +70 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse:</b>	94 V-2
<b>Zeichnung</b>	

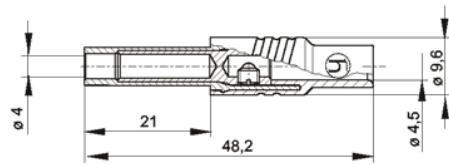

Kupplung Sicherheit  
Safety coupling  
Connecteur droit femelle de sécurité

---

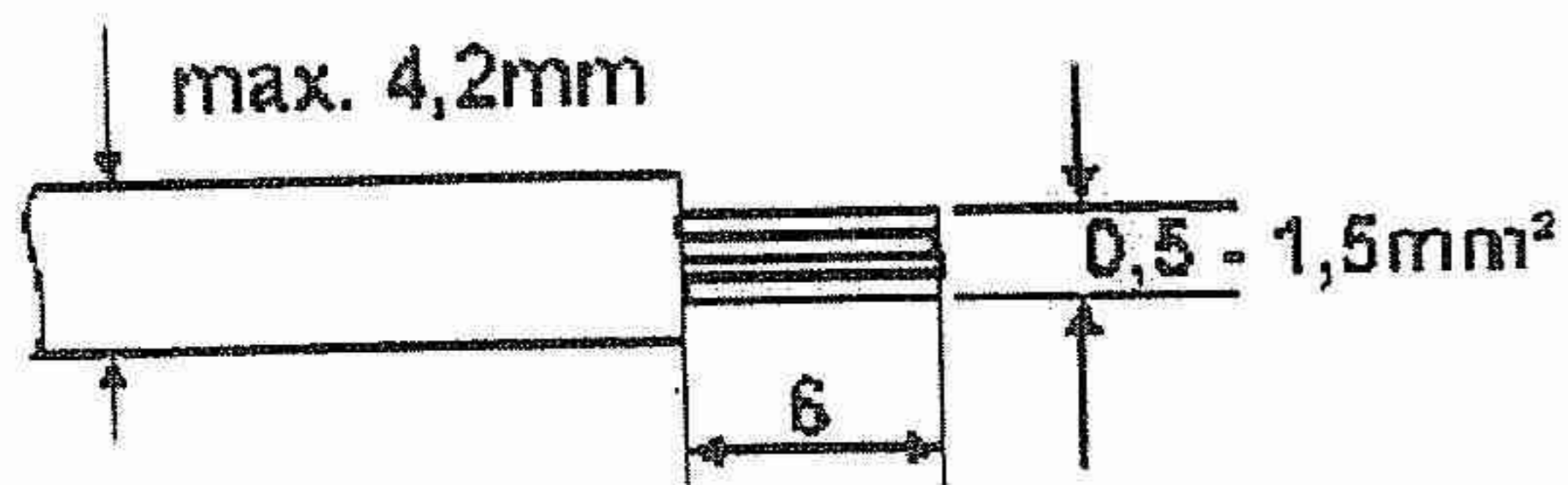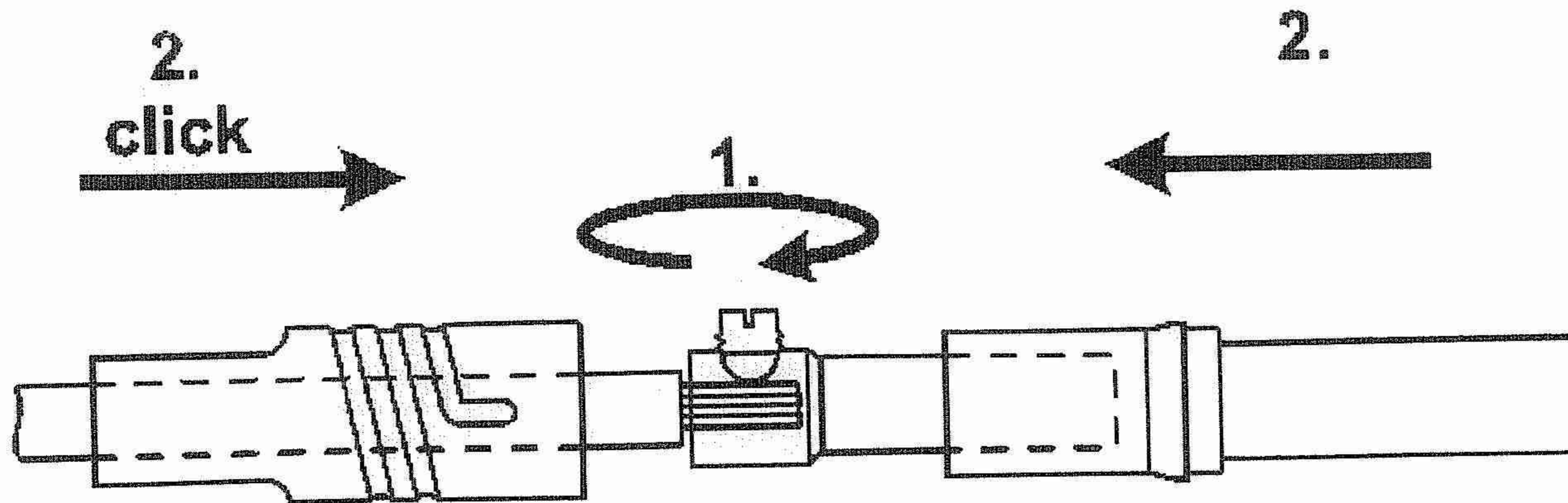

weitere technische Daten  
further technical details  
➔ [www.sks-kontakt.de](http://www.sks-kontakt.de)



**HIRSCHMANN**<sup>®</sup>  
Test & Measurement

A BRAND  
OF SKS