


Buchsen

KUN S

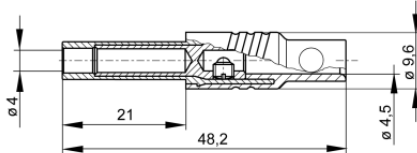

Produkt	KUN S
Beschreibung	Berührungsgeschützte Kupplung mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm ² bis 1,5 mm ² , Leitungsaußendurchmesser max. 4,2mm. Steckbar mit Steckerstift 4mm und Steckerstift 4mm berührungsgeschützt, 1000V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch "Click-System".
Betriebsanleitung	BA455
Artikel-Nr. / *Farbe	9340961xx ● 00 schwarz ● 01 rot ● 02 blau ● 03 gelb ● 04 grün Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	24 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022