




Datenblatt für KUN S
 Artikelnummer: 934096100



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 934 096-100
Beschreibung:	Kupplung berührungsgeschützt mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm ² bis 1,5 mm ² , Leitungsaußendurchmesser max. 4,2 mm. Steckbar mit Steckerstift 4 mm und Steckerstift 4 mm berührungsgeschützt, 1000 V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch ?Click-System.
Typ:	KUN S schwarz/black
System:	4 mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	934 096-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	●●●●●
Technische Daten	
Messkategorie:	CAT III
Norm:	IEC 61010
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	gefederte Buchse
Anschlussart:	schrauben
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V
Bemessungsstrom:	24 A
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PA
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 V-2
Zeichnung	

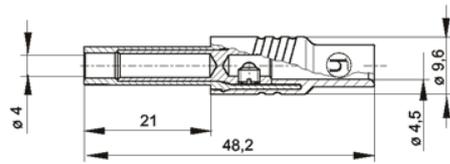

Kupplung Sicherheit
Safety coupling
Connecteur droit femelle de sécurité

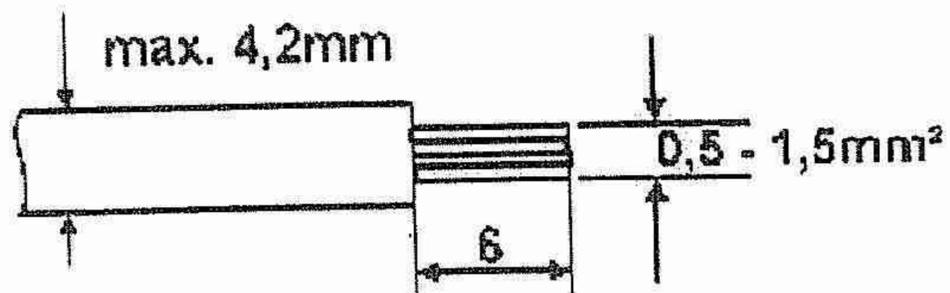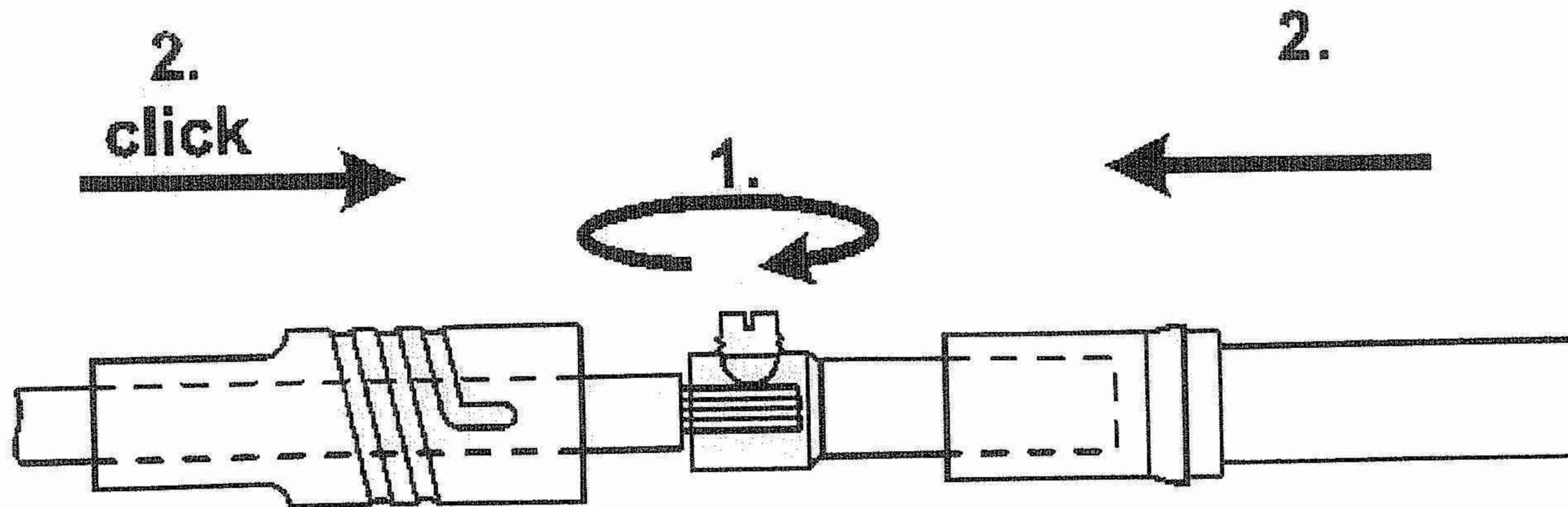

weitere technische Daten
further technical details
➔ www.sks-kontakt.de



HIRSCHMANN[®]
Test & Measurement

A BRAND
OF SKS