
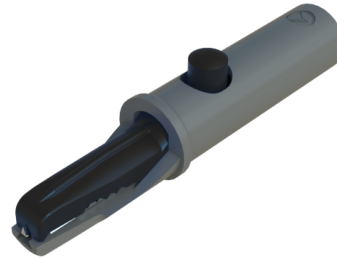


Abgreifklemmen

AK 10

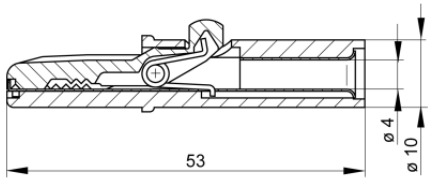

Produkt	AK 10
Beschreibung	Isolierte Abgreifklemme. Klemmbereich bis 6 mm Bolzendurchmesser. Feindrahtfläche für sehr dünne Drähte. Nur das Klemmenunterteil hat eine Kontakteinlage aus Messing verzinkt. Buchsensteckanschluss 4 mm Durchmesser.
Betriebsanleitung	BA420
Artikel-Nr. / *Farbe	9301261xx ● 00 schwarz ● 01 rot ● 02 blau ● 03 gelb ● 04 grün Sn
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	6 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, verzinkt
Gehäusematerial	PS
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +60 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmbereich	6 mm

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022