


Artikelnummer: 2006-1207  
 Produktbeschreibung: 2-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 38 A; für TS 35; Frontverdrahtung; CAGE CLAMP®S-Anschluss

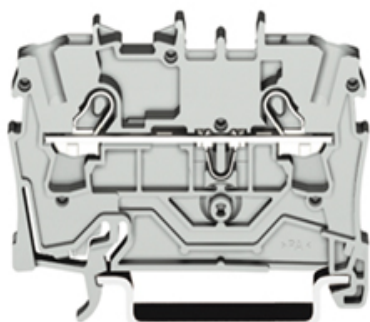

Verpackungseinheit 50 Stück

Produktgruppe	22 (TOPJOB S REIHENKLEMMEN)
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	6 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	8 AWG
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	10 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	8 AWG
Leiterart	e+f
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Gewicht	17,548 g
Farbe	grün-gelb
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	33 mm
Höhe [inch]	1,299 in
Breite [mm]	7,5 mm
Breite [inch]	0,295 in
Tiefe [mm]	57,5 mm



Abisolierlänge von [mm]	13 mm
Abisolierlänge bis [mm]	15 mm
Abisolierlänge [inch]	0,55 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [ mm <sup>2</sup> ]
2006-1207	ABS	05-HG476175/1-PDA			0,5-16
2006-1207	AEX	E185892			20-8
2006-1207	CCA	NL6342			0,5-10
2006-1207	CSA	154112-1543858			20-8
2006-1207	DNV	E7570			0,5-10
2006-1207	GL	26187-05HH			0,5-6
2006-1207	IECEX	IECEXPTB05.0014U			0,5-10
2006-1207	KEMA	NL2115558.02			0,5-6
2006-1207	LR	91/20112(E5)			0,5-10
2006-1207	PRS	TE/1718/880590/08			0,5-10
2006-1207	PTB	PTB05Atex1030U			0,5-10
2006-1207	UR	E45172			20-8

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten