











Schirmklemmbügel kontaktierbarer Schirmdurchmesser bis 8 mm	Schirmklemmbügel kontaktierbarer Schirmdurchmesser 7 mm bis 16 mm	Schirmklemmbügel kontaktierbarer Schirmdurchmesser 6 mm bis 24 mm
---	---	---




Bestellnr. VPE	Bestellnr. VPE	Bestellnr. VPE
Schirmklemmbügel inkl. Rändelschraube, 11 mm breit, Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse. 790-108 50 (5x10)	Schirmklemmbügel inkl. Rändelschraube, 19 mm breit, Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse. 790-116 50 (5x10)	Schirmklemmbügel inkl. Rändelschraube, 27 mm breit, Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse. 790-124 50 (5x10)


Zubehör für Schirmklemmbügel

Träger mit Ableitfuß,  parallel zur Tragschiene, Cu 10 mm x 3 mm, 15 mm lang, passend für Schirmklemmbügel 790-108 790-110 25	Träger mit Ableitfuß,  90° zur Tragschiene, Cu 10 mm x 3 mm, 45 mm lang, passend für Schirmklemmbügel Serie 790 790-113 25	Träger mit 2 Ableitfüßen,  parallel zur Tragschiene, Cu 10 mm x 3 mm, 125 mm lang 790-115 25
Träger mit Ableitfuß,  parallel zur Tragschiene, Cu 10 mm x 3 mm, 25 mm lang, passend für Schirmklemmbügel 790-108; 790-116 und Schirmanschlussklemmen 791-111; 791-117 790-112 25	Träger mit Ableitfuß,  parallel zur Tragschiene, Cu 10 mm x 3 mm, 45 mm lang, passend für Schirmklemmbügel Serie 790 und Schirmanschlussklemmen Serie 791 790-114 25	Sammelschiene, verzinkt,  Cu 10 mm x 3 mm, 1000 mm lang 210-133 1 Sammelschiene, verzinkt,  Cu 10 mm x 3 mm, 30 mm lang 790-133 20
Tragschiene, spezialgelocht, verzinkt,  1000 mm lang, Sonderlängen auf Anfrage 790-145 1	Distanzhülse, für Tragschiene,  passend für Schraube mit Gewinde M5 790-144 200 (2x100)	Sammelschiene, verzinkt,  Cu 10 mm x 3 mm, 50 mm lang 790-134 20


Lieferposition
zum direkten Aufrasten

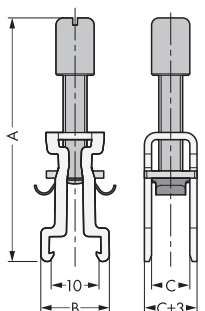

Aufrastposition
geschlossen

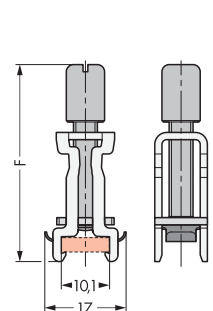

Löseposition

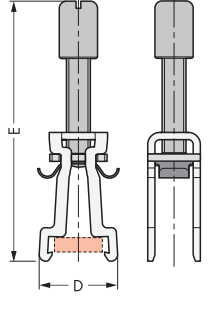

Maße in mm

Bestellnr.	A	B	C	D	E	F
790-108	51	15	8	16	55	42
790-116	53	15	16	16	57	45
790-124	78	15	24	16	83	58
790-140	97	15	40	16	100	73