


■ **Elastik-Steckverbinder**

Mit Steckerbreite 2,8 x 0,8 mm

Eigenschaften

- Mit Flachsteckern 2,8 x 0,8 mm
- 1-, 2- und 12-polig
- Weitere Polzahlen auf Anfrage

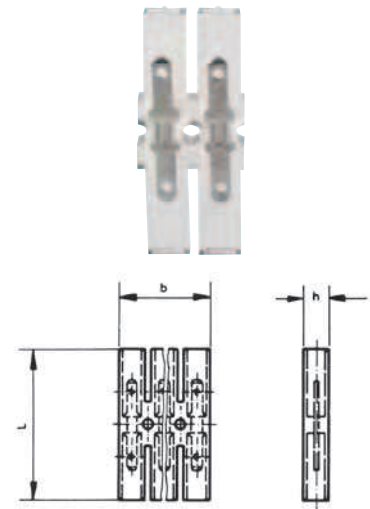


Art.-Nr.	Steckdicke	Steckbreite	Polzahl	Abmessung mm				Isolierstoff	Anschraublöcher in mm		Gewicht/100 St. ~ kg	VE/St.
				l	b	h	s		Abstand	Ø		
8101	0,8	2,8	1	35	7,5	5,5	0,8	PVC	--	--	0,2	100
8102	0,8	2,8	2	35	15,0	5,5	0,8	PVC	0	2,7	0,3	50
81012	0,8	2,8	12	35	88,0	5,5	0,8	PVC	75	2,7	1,6	10

■ **Elastik-Steckverbinder**

Mit Steckerbreite 4,8 x 0,8 mm

Eigenschaften

- Mit Flachsteckern 4,8 x 0,8 mm
- 1-, 2- und 12-polig
- Weitere Polzahlen auf Anfrage

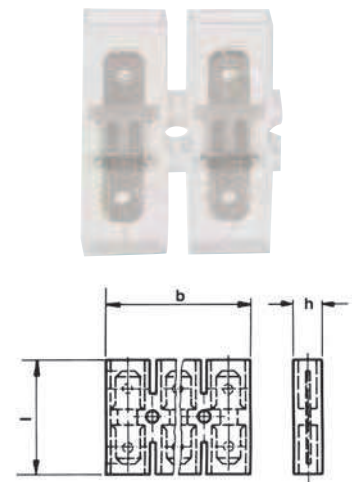

Art.-Nr.	Steckdicke	Steckbreite	Polzahl	Abmessung mm				Isolierstoff	Anschraublöcher in mm		Gewicht/100 St. ~ kg	VE/St.
				l	b	h	s		Abstand	Ø		
8051	0,8	4,8	1	28	12,5	6,6	0,8	PVC	--	--	0,25	100
8052	0,8	4,8	2	28	25,0	6,6	0,8	PVC	--	3,2	0,50	50
80512	0,8	4,8	12	28	142,0	6,6	0,8	PVC	120	3,2	2,80	10