




**Elastik-Steckverbinder**

Mit Steckerbreite 6,3 x 0,8 mm

**Eigenschaften**

- Mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
- 1-, 2- und 12-polig
- Weitere Polzahlen auf Anfrage

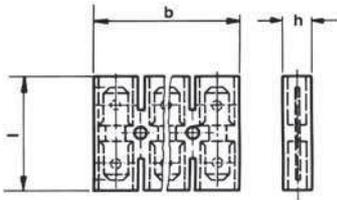

Art.-Nr.	Steckdicke	Steckbreite	Polzahl	Abmessung mm				Isolierstoff	Anschraublöcher in mm		Gewicht/100 St. ~ kg	VE/St.
				l	b	h	s		Abstand	Ø		
8001	0,8	6,3	1	28	12,5	6,6	0,8	PVC	--	--	0,30	100
8002	0,8	6,3	2	28	25,0	6,6	0,8	PVC	--	3,7	0,55	50
80012	0,8	6,3	12	28	142,0	6,6	0,8	PVC	120	3,7	3,20	10




**Polyamid-Steckverbinder**

Mit Steckerbreite 6,3 und 2,8 x 0,8 mm

**Eigenschaften**

- Mit Flachsteckern 2,8 x 0,8 mm und 6,3 x 0,8 mm
- 1-, 2- und 12-polig
- Weitere Polzahlen auf Anfrage

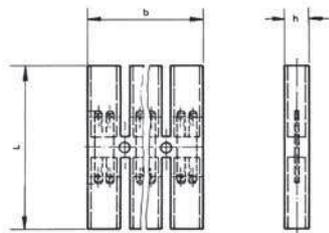

Art.-Nr.	Steckdicke	Steckbreite	Polzahl	Abmessung mm				Isolierstoff	Anschraublöcher in mm		Gewicht/100 St. ~ kg	VE/St.
				l	b	h	s		Abstand	Ø		
8011	0,8	6,3 und 2 x 2,8	1	50	10,0	7,5	0,8	Polyamid	--	--	0,25	100
8012	0,8	6,3 und 2 x 2,8	2	50	22,5	7,5	0,8	Polyamid	--	3,1	0,50	50
80112	0,8	6,3 und 2 x 2,8	12	50	147,5	7,5	0,8	Polyamid	125	3,1	3,10	10