

### Flachsteckhülsen mit HDPE Isolation und Stützhülse

### Clips femelles plats avec isolation HDPE et douille-support

### Flat receptacles with HDPE insulation and extra support-sleeve

6,3 mm

**Werkstoff:**

MS sn = Messing verzinkt  
HDPE = High Density Polyäthlen

**Temperaturbeständigkeit:**

-10°C bis +105°C / 300 V max.  
Schrumpftemperatur: 150°C

**Matière:**

MS sn = Laiton étamé  
HDPE = High Density Polyéthylène

**Résistant à une température de:**

-10°C à +105°C / 300 V max.  
Température thermorétractable: 150°C

**Material:**

MS sn = Tin-plated brass  
HDPE = High Density Polyethylene

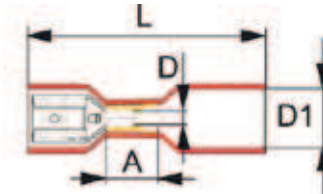
**Temperature range:**




-10°C up to +105°C / 300 V max.  
Shrinking temperature: 150°C

**Bestellbeispiel:**

Exemple de commande:  
Example of order:

**3963H**



mm <sup>2</sup> (AWG)	für Steckzungen pour languettes for tabs	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-no.	øD mm	øD1 mm	L mm	A mm	Werkzeuge Outils Tools
0.5-1 (22-18)	6.3 x 0.8		3963H	1.7	6.5	28	9	3986S 3986H 3986F
1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3966H	2.3	6.5	28	9	
4-6 (12-10)	6.3 x 0.8		3967H	3.4	7.5	28	10	