
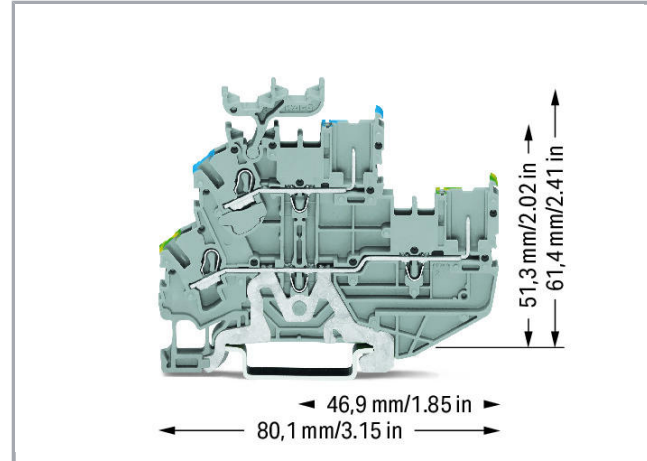


## Datenblatt | Artikelnummer: 2022-2247

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; PE/N; mit Beschriftungsträger; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-2247](http://www.wago.com/2022-2247)

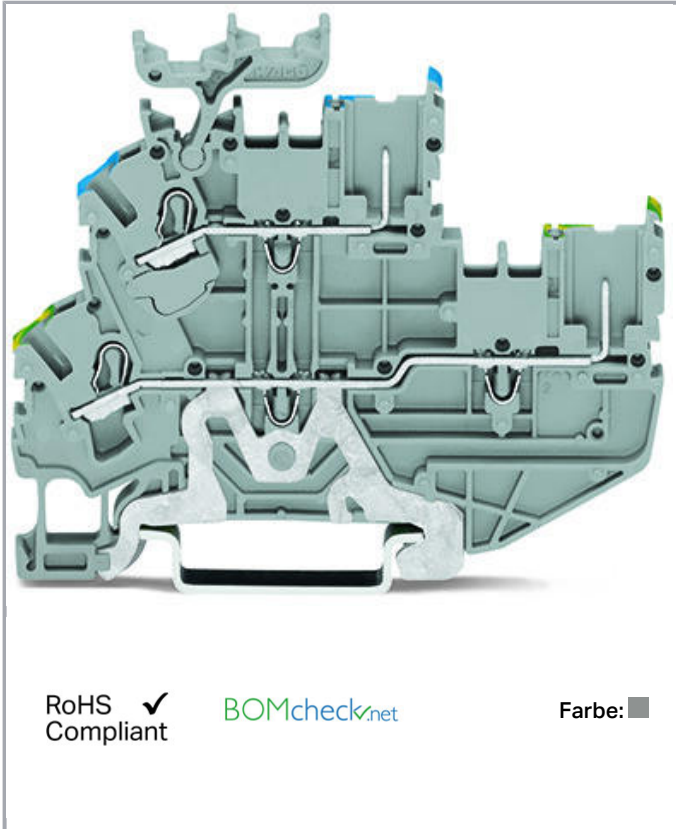

RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Farbe: ■

### Daten

#### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60947-7-1
Bemessungsspannung (III / 3)	690 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsstrom 2	28 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



## Anschlussdaten

Anschluss technik	Push-in CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug Push-in
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Eindrähtiger Leiter	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar	0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG
Abisolierlänge	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potentiale	2
Anzahl der Ebenen	2
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Hinweis (Leiterquerschnitt)	Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

## Geometrische Daten

Breite	5,2 mm / 0.205 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	61,4 mm / 2.417 inch
Tiefe	80,1 mm / 3.154 inch

## Mechanische Daten

Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Potentialkennzeichnung	PE/N
Beschriftungsebene	Seitliche Beschriftung

## Werkstoffdaten

Farbe	grau
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	0,259 MJ
Gewicht	15,1 g

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 Hansastr. 27  
 32423 Minden  
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
 E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)




Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

## Kaufmännische Daten




Produktgruppe	18 (X-COM-System)
eCl@ss 10.0	27-14-11-20
eCl@ss 9.0	27-14-11-41
ETIM 7.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454916596
Zolltarifnummer	85369010000

## Zulassungen / Zertifikate

### Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<b>CCA</b> DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7628
	<b>CSA</b> DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2437422
	<b>KEMA/KEUR</b> DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-101201

### Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<b>ABS</b> American Bureau of Shipping	EN 60947	20- HG1941090- PDA
	<b>BV</b> Bureau Veritas S.A.	EN 60947	38586/A0 BV
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 Hansastr. 27  
 32423 Minden  
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
 E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.




LR  
Lloyds Register

EN 60947

91/20112 (E9)




#### UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<b>UR</b> Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

#### Systemgegenstück

#### Passende Produkte

##### Steckbarer Leitungsbrücker

	<b>Art-Nr.: 2009-412</b> Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> ; passend zu Reihenklammern der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; schwarz	<a href="http://www.wago.com/2009-412">www.wago.com/2009-412</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-414</b> Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> ; passend zu Reihenklammern der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; schwarz	<a href="http://www.wago.com/2009-414">www.wago.com/2009-414</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-416</b> Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> ; passend zu Reihenklammern der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; schwarz	<a href="http://www.wago.com/2009-416">www.wago.com/2009-416</a>










##### Aderendhülse

	<b>Art-Nr.: 216-241</b> Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß	<a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a>
	<b>Art-Nr.: 216-242</b> Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau	<a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a>
	<b>Art-Nr.: 216-243</b>	


 
 









Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

	Aderendhülse; Hülse für 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; <a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a> gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot	
	<b>Art-Nr.: 216-244</b> Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz	<a href="http://www.wago.com/216-244">www.wago.com/216-244</a>
	<b>Art-Nr.: 216-246</b> Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau	<a href="http://www.wago.com/216-246">www.wago.com/216-246</a>
	<b>Art-Nr.: 216-262</b> Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau	<a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a>
	<b>Art-Nr.: 216-263</b> Aderendhülse; Hülse für 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; <a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a> gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot	
	<b>Art-Nr.: 216-264</b> Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz	<a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a>
	<b>Art-Nr.: 216-266</b> Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau	<a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a>
	<b>Art-Nr.: 216-284</b> Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz	<a href="http://www.wago.com/216-284">www.wago.com/216-284</a>
	<b>Art-Nr.: 216-286</b> Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau	<a href="http://www.wago.com/216-286">www.wago.com/216-286</a>
<b>Warnabdeckung</b>		
	<b>Art-Nr.: 2002-115</b> Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb	<a href="http://www.wago.com/2002-115">www.wago.com/2002-115</a>
<b>Isolierungs-Stopp</b>		
	<b>Art-Nr.: 2002-171</b> Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm <sup>2</sup> ; 5 Stück / Strang; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-171">www.wago.com/2002-171</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-172</b> Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm <sup>2</sup> ; 5 Stück / Strang; dunkelgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-172">www.wago.com/2002-172</a>
<b>Tragschiene</b>		
	<b>Art-Nr.: 210-112</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm	<a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a>
	<b>Art-Nr.: 210-113</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a>
	<b>Art-Nr.: 210-114</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a>
	<b>Art-Nr.: 210-115</b>	









Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm	<a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a>
	<b>Art-Nr.: 210-118</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>
	<b>Art-Nr.: 210-196</b> Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben	<a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a>
	<b>Art-Nr.: 210-197</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>
	<b>Art-Nr.: 210-198</b> Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben	<a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>
	<b>Art-Nr.: 210-504</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-504">www.wago.com/210-504</a>
	<b>Art-Nr.: 210-505</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-505">www.wago.com/210-505</a>
	<b>Art-Nr.: 210-506</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-506">www.wago.com/210-506</a>
	<b>Art-Nr.: 210-508</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-508">www.wago.com/210-508</a>
<b>Werkzeug</b>		
	<b>Art-Nr.: 210-720</b> Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>
<b>Beschriftungsmaterial</b>		
	<b>Art-Nr.: 2009-110</b> Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-002</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-006</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-007</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-012</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 Hansastr. 27  
 32423 Minden  
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
 E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-017</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-023</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-024</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-002</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-005</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-006</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-007</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-012</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-023</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-024</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-198</b> Adapter	<a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>
	<b>Art-Nr.: 248-501</b> Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	<a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>
	<b>Art-Nr.: 248-501/000-002</b> Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



**Art-Nr.: 248-501/000-005**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/248-501/000-005](http://www.wago.com/248-501/000-005)



**Art-Nr.: 248-501/000-006**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/248-501/000-006](http://www.wago.com/248-501/000-006)



**Art-Nr.: 248-501/000-007**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau

[www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)



**Art-Nr.: 248-501/000-012**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)



**Art-Nr.: 248-501/000-017**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)



**Art-Nr.: 248-501/000-023**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)



**Art-Nr.: 248-501/000-024**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)



**Art-Nr.: 793-501**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**Art-Nr.: 793-501/000-002**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Art-Nr.: 793-501/000-005**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Art-Nr.: 793-501/000-006**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Art-Nr.: 793-501/000-007**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Art-Nr.: 793-501/000-012**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Art-Nr.: 793-501/000-017**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün














[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!














WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



	<b>Art-Nr.: 793-501/000-023</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-024</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501/000-002</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-005">www.wago.com/793-5501/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-006">www.wago.com/793-5501/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501/000-007</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-007">www.wago.com/793-5501/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-012">www.wago.com/793-5501/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501/000-017</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-017">www.wago.com/793-5501/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501/000-023</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-023">www.wago.com/793-5501/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501/000-024</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-024">www.wago.com/793-5501/000-024</a>
<b>Brücker</b>		
	<b>Art-Nr.: 2002-400</b> Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-400">www.wago.com/2002-400</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-402</b> Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-402">www.wago.com/2002-402</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	<b>Art-Nr.: 2002-402/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2002-402/000-005">www.wago.com/2002-402/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-402/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2002-402/000-006">www.wago.com/2002-402/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-403</b> Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-403">www.wago.com/2002-403</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-403/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2002-403/000-005">www.wago.com/2002-403/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-403/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2002-403/000-006">www.wago.com/2002-403/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-404</b> Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-404">www.wago.com/2002-404</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-404/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2002-404/000-005">www.wago.com/2002-404/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-404/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2002-404/000-006">www.wago.com/2002-404/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-405</b> Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-405">www.wago.com/2002-405</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-405/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2002-405/000-005">www.wago.com/2002-405/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-405/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2002-405/000-006">www.wago.com/2002-405/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-405/011-000</b> Sternbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); IN = IN Klemme; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-405/011-000">www.wago.com/2002-405/011-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-406</b> Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-406">www.wago.com/2002-406</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-406/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2002-406/000-005">www.wago.com/2002-406/000-005</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



**Art-Nr.: 2002-406/000-006**  
Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; blau

[www.wago.com/2002-406/000-006](http://www.wago.com/2002-406/000-006)



**Art-Nr.: 2002-406/020-000**  
Dreieckbrücker; isoliert; 1-2 3-4 5-6; IN = IN Klemme; lichtgrau

[www.wago.com/2002-406/020-000](http://www.wago.com/2002-406/020-000)



**Art-Nr.: 2002-407**  
Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-407](http://www.wago.com/2002-407)



**Art-Nr.: 2002-407/000-005**  
Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; rot

[www.wago.com/2002-407/000-005](http://www.wago.com/2002-407/000-005)



**Art-Nr.: 2002-407/000-006**  
Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; blau

[www.wago.com/2002-407/000-006](http://www.wago.com/2002-407/000-006)



**Art-Nr.: 2002-408**  
Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-408](http://www.wago.com/2002-408)



**Art-Nr.: 2002-408/000-005**  
Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; rot

[www.wago.com/2002-408/000-005](http://www.wago.com/2002-408/000-005)



**Art-Nr.: 2002-408/000-006**  
Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; blau

[www.wago.com/2002-408/000-006](http://www.wago.com/2002-408/000-006)



**Art-Nr.: 2002-409**  
Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-409](http://www.wago.com/2002-409)



**Art-Nr.: 2002-409/000-005**  
Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; rot

[www.wago.com/2002-409/000-005](http://www.wago.com/2002-409/000-005)



**Art-Nr.: 2002-409/000-006**  
Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; blau

[www.wago.com/2002-409/000-006](http://www.wago.com/2002-409/000-006)



**Art-Nr.: 2002-410**  
Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-410](http://www.wago.com/2002-410)



**Art-Nr.: 2002-410/000-005**  
Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; rot

[www.wago.com/2002-410/000-005](http://www.wago.com/2002-410/000-005)
















**Art-Nr.: 2002-410/000-006**  
Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; blau

[www.wago.com/2002-410/000-006](http://www.wago.com/2002-410/000-006)












Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

	<b>Art-Nr.: 2022-423</b> Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2022-423">www.wago.com/2022-423</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-423/000-005</b> Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2022-423/000-005">www.wago.com/2022-423/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-423/000-006</b> Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2022-423/000-006">www.wago.com/2022-423/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-433</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2022-433">www.wago.com/2022-433</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-434</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 25 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2022-434">www.wago.com/2022-434</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-435</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 25 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2022-435">www.wago.com/2022-435</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-436</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 6; Nennstrom 25 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2022-436">www.wago.com/2022-436</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-437</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 7; Nennstrom 25 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2022-437">www.wago.com/2022-437</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-438</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 8; Nennstrom 25 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2022-438">www.wago.com/2022-438</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-439</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 9; Nennstrom 25 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2022-439">www.wago.com/2022-439</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-440</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 10; Nennstrom 25 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2022-440">www.wago.com/2022-440</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-472</b> Schachtelbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2022-472">www.wago.com/2022-472</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-473</b> Schachtelbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2022-473">www.wago.com/2022-473</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-473/011-000</b> Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 2-fach (1-3); Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2022-473/011-000">www.wago.com/2022-473/011-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-474</b> Schachtelbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2022-474">www.wago.com/2022-474</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-475</b> Schachtelbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2022-475">www.wago.com/2022-475</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!
















 
	<b>Art-Nr.: 2002-475/011-000</b> Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-475/011-000">www.wago.com/2002-475/011-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-476</b> Schachtelbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-476">www.wago.com/2002-476</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-477</b> Schachtelbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-477">www.wago.com/2002-477</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-477/011-000</b> Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 1-3-5-7; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-477/011-000">www.wago.com/2002-477/011-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-478</b> Schachtelbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-478">www.wago.com/2002-478</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-479</b> Schachtelbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-479">www.wago.com/2002-479</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-479/011-000</b> Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 1-3-5-7-9; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-479/011-000">www.wago.com/2002-479/011-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-480</b> Schachtelbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-480">www.wago.com/2002-480</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-481</b> Schachtelbrücker; isoliert; 11-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-481">www.wago.com/2002-481</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-481/011-000</b> Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 1-3-5-7-9-11; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-481/011-000">www.wago.com/2002-481/011-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-482</b> Schachtelbrücker; isoliert; 12-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-482">www.wago.com/2002-482</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-492</b> Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-492">www.wago.com/2002-492</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-492/000-012</b> Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert; orange	<a href="http://www.wago.com/2002-492/000-012">www.wago.com/2002-492/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 210-103</b> Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; schwarz	<a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>
	<b>Art-Nr.: 210-123</b> Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse	<a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>

**Allgemeines Zubehör**




Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)







 



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

	<b>Art-Nr.: 2022-161</b> 1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-161">www.wago.com/2022-161</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-162</b> 1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; orange	<a href="http://www.wago.com/2022-162">www.wago.com/2022-162</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-164</b> 1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; blau	<a href="http://www.wago.com/2022-164">www.wago.com/2022-164</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-167</b> 1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb	<a href="http://www.wago.com/2022-167">www.wago.com/2022-167</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-171</b> 1-Leiter-Federleisten-Mittelmodul; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-171">www.wago.com/2022-171</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-172</b> 1-Leiter-Federleisten-Mittelmodul; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; orange	<a href="http://www.wago.com/2022-172">www.wago.com/2022-172</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-174</b> 1-Leiter-Federleisten-Mittelmodul; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; blau	<a href="http://www.wago.com/2022-174">www.wago.com/2022-174</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-177</b> 1-Leiter-Federleisten-Mittelmodul; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb	<a href="http://www.wago.com/2022-177">www.wago.com/2022-177</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-181</b> 1-Leiter-Federleisten-Endmodul; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-181">www.wago.com/2022-181</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-182</b> 1-Leiter-Federleisten-Endmodul; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; orange	<a href="http://www.wago.com/2022-182">www.wago.com/2022-182</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-184</b> 1-Leiter-Federleisten-Endmodul; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; blau	<a href="http://www.wago.com/2022-184">www.wago.com/2022-184</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-187</b> 1-Leiter-Federleisten-Endmodul; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb	<a href="http://www.wago.com/2022-187">www.wago.com/2022-187</a>
<b>Federleiste</b>		
	<b>Art-Nr.: 2022-101</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-101">www.wago.com/2022-101</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-101/000-006</b> 1-Leiter-Federleiste; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; blau	<a href="http://www.wago.com/2022-101/000-006">www.wago.com/2022-101/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-101/000-012</b> 1-Leiter-Federleiste; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; orange	<a href="http://www.wago.com/2022-101/000-012">www.wago.com/2022-101/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-101/000-016</b> 1-Leiter-Federleiste; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb	<a href="http://www.wago.com/2022-101/000-016">www.wago.com/2022-101/000-016</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!




 






<b>Art-Nr.: 2022-101/122-000</b> 1-Leiter-Federleiste; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-101/122-000">www.wago.com/2022-101/122-000</a>
<b>Art-Nr.: 2022-101/122-006</b> 1-Leiter-Federleiste; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; blau	<a href="http://www.wago.com/2022-101/122-006">www.wago.com/2022-101/122-006</a>
<b>Art-Nr.: 2022-101/122-016</b> 1-Leiter-Federleiste; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb	<a href="http://www.wago.com/2022-101/122-016">www.wago.com/2022-101/122-016</a>
<b>Art-Nr.: 2022-101/132-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-101/132-000">www.wago.com/2022-101/132-000</a>
<b>Art-Nr.: 2022-101/132-006</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; blau	<a href="http://www.wago.com/2022-101/132-006">www.wago.com/2022-101/132-006</a>
<b>Art-Nr.: 2022-101/132-016</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb	<a href="http://www.wago.com/2022-101/132-016">www.wago.com/2022-101/132-016</a>
<b>Art-Nr.: 2022-101/142-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-101/142-000">www.wago.com/2022-101/142-000</a>
<b>Art-Nr.: 2022-101/142-006</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; blau	<a href="http://www.wago.com/2022-101/142-006">www.wago.com/2022-101/142-006</a>
<b>Art-Nr.: 2022-101/142-016</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb	<a href="http://www.wago.com/2022-101/142-016">www.wago.com/2022-101/142-016</a>
 <b>Art-Nr.: 2022-102</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-102">www.wago.com/2022-102</a>
 <b>Art-Nr.: 2022-102/000-006</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; blau	<a href="http://www.wago.com/2022-102/000-006">www.wago.com/2022-102/000-006</a>
 <b>Art-Nr.: 2022-102/000-016</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb	<a href="http://www.wago.com/2022-102/000-016">www.wago.com/2022-102/000-016</a>
<b>Art-Nr.: 2022-102/122-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-102/122-000">www.wago.com/2022-102/122-000</a>
<b>Art-Nr.: 2022-102/132-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-102/132-000">www.wago.com/2022-102/132-000</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	<b>Art-Nr.: 2022-102/142-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-102/142-000">www.wago.com/2022-102/142-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-103</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-103">www.wago.com/2022-103</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-103/000-006</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; blau	<a href="http://www.wago.com/2022-103/000-006">www.wago.com/2022-103/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-103/000-016</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb	<a href="http://www.wago.com/2022-103/000-016">www.wago.com/2022-103/000-016</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-103/000-036</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2022-103/000-036">www.wago.com/2022-103/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-103/000-037</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2022-103/000-037">www.wago.com/2022-103/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-103/000-038</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2022-103/000-038">www.wago.com/2022-103/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-103/000-039</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2022-103/000-039">www.wago.com/2022-103/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-103/123-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-103/123-000">www.wago.com/2022-103/123-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-103/133-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-103/133-000">www.wago.com/2022-103/133-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-103/143-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-103/143-000">www.wago.com/2022-103/143-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-104</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-104">www.wago.com/2022-104</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-104/000-006</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; blau	<a href="http://www.wago.com/2022-104/000-006">www.wago.com/2022-104/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-104/000-016</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb	<a href="http://www.wago.com/2022-104/000-016">www.wago.com/2022-104/000-016</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



	<b>Art-Nr.: 2022-104/000-036</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2022-104/000-036">www.wago.com/2022-104/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-104/000-037</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2022-104/000-037">www.wago.com/2022-104/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-104/000-038</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2022-104/000-038">www.wago.com/2022-104/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-104/000-039</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2022-104/000-039">www.wago.com/2022-104/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-104/123-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-104/123-000">www.wago.com/2022-104/123-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-104/133-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-104/133-000">www.wago.com/2022-104/133-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-104/143-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-104/143-000">www.wago.com/2022-104/143-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-105</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-105">www.wago.com/2022-105</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-105/000-006</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; blau	<a href="http://www.wago.com/2022-105/000-006">www.wago.com/2022-105/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-105/000-016</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb	<a href="http://www.wago.com/2022-105/000-016">www.wago.com/2022-105/000-016</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-105/000-036</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2022-105/000-036">www.wago.com/2022-105/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-105/000-037</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2022-105/000-037">www.wago.com/2022-105/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-105/000-038</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2022-105/000-038">www.wago.com/2022-105/000-038</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 Hansastr. 27  
 32423 Minden  
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
 E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



**Art-Nr.: 2022-105/000-039**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 5-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge./blau/grau

[www.wago.com/2022-105/000-039](http://www.wago.com/2022-105/000-039)



**Art-Nr.: 2022-105/123-000**

1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm<sup>2</sup>; 5-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-105/123-000](http://www.wago.com/2022-105/123-000)



**Art-Nr.: 2022-105/134-000**

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 5-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-105/134-000](http://www.wago.com/2022-105/134-000)



**Art-Nr.: 2022-105/144-000**

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 5-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-105/144-000](http://www.wago.com/2022-105/144-000)



**Art-Nr.: 2022-106**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 6-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-106](http://www.wago.com/2022-106)



**Art-Nr.: 2022-106/000-006**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 6-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; blau

[www.wago.com/2022-106/000-006](http://www.wago.com/2022-106/000-006)



**Art-Nr.: 2022-106/000-016**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 6-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grün-gelb

[www.wago.com/2022-106/000-016](http://www.wago.com/2022-106/000-016)



**Art-Nr.: 2022-106/000-036**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 6-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau/gr-ge

[www.wago.com/2022-106/000-036](http://www.wago.com/2022-106/000-036)



**Art-Nr.: 2022-106/000-037**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 6-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge/grau

[www.wago.com/2022-106/000-037](http://www.wago.com/2022-106/000-037)



**Art-Nr.: 2022-106/000-038**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 6-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau/blau/gr-ge

[www.wago.com/2022-106/000-038](http://www.wago.com/2022-106/000-038)



**Art-Nr.: 2022-106/000-039**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 6-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge./blau/grau

[www.wago.com/2022-106/000-039](http://www.wago.com/2022-106/000-039)

**Art-Nr.: 2022-106/123-000**

1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm<sup>2</sup>; 6-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-106/123-000](http://www.wago.com/2022-106/123-000)

**Art-Nr.: 2022-106/134-000**

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 6-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-106/134-000](http://www.wago.com/2022-106/134-000)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

**Art-Nr.: 2022-106/144-000**

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 6-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-106/144-000](http://www.wago.com/2022-106/144-000)



**Art-Nr.: 2022-107**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-107](http://www.wago.com/2022-107)



**Art-Nr.: 2022-107/000-006**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; blau

[www.wago.com/2022-107/000-006](http://www.wago.com/2022-107/000-006)



**Art-Nr.: 2022-107/000-016**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grün-gelb

[www.wago.com/2022-107/000-016](http://www.wago.com/2022-107/000-016)



**Art-Nr.: 2022-107/000-036**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau/gr-ge

[www.wago.com/2022-107/000-036](http://www.wago.com/2022-107/000-036)



**Art-Nr.: 2022-107/000-037**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge/grau

[www.wago.com/2022-107/000-037](http://www.wago.com/2022-107/000-037)



**Art-Nr.: 2022-107/000-038**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau/blau/gr-ge

[www.wago.com/2022-107/000-038](http://www.wago.com/2022-107/000-038)



**Art-Nr.: 2022-107/000-039**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge./blau/grau

[www.wago.com/2022-107/000-039](http://www.wago.com/2022-107/000-039)

**Art-Nr.: 2022-107/123-000**

1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-107/123-000](http://www.wago.com/2022-107/123-000)

**Art-Nr.: 2022-107/135-000**

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-107/135-000](http://www.wago.com/2022-107/135-000)

**Art-Nr.: 2022-107/145-000**

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-107/145-000](http://www.wago.com/2022-107/145-000)



**Art-Nr.: 2022-108**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-108](http://www.wago.com/2022-108)



**Art-Nr.: 2022-108/000-006**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; blau

[www.wago.com/2022-108/000-006](http://www.wago.com/2022-108/000-006)



**Art-Nr.: 2022-108/000-016**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grün-gelb

[www.wago.com/2022-108/000-016](http://www.wago.com/2022-108/000-016)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



**Art-Nr.: 2022-108/000-036**  
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau/gr-ge

[www.wago.com/2022-108/000-036](http://www.wago.com/2022-108/000-036)



**Art-Nr.: 2022-108/000-037**  
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge/grau

[www.wago.com/2022-108/000-037](http://www.wago.com/2022-108/000-037)



**Art-Nr.: 2022-108/000-038**  
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau/blau/gr-ge

[www.wago.com/2022-108/000-038](http://www.wago.com/2022-108/000-038)



**Art-Nr.: 2022-108/000-039**  
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge./blau/grau

[www.wago.com/2022-108/000-039](http://www.wago.com/2022-108/000-039)

**Art-Nr.: 2022-108/123-000**  
1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-108/123-000](http://www.wago.com/2022-108/123-000)

**Art-Nr.: 2022-108/135-000**  
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-108/135-000](http://www.wago.com/2022-108/135-000)

**Art-Nr.: 2022-108/145-000**  
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-108/145-000](http://www.wago.com/2022-108/145-000)



**Art-Nr.: 2022-109**  
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-109](http://www.wago.com/2022-109)



**Art-Nr.: 2022-109/000-006**  
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; blau

[www.wago.com/2022-109/000-006](http://www.wago.com/2022-109/000-006)



**Art-Nr.: 2022-109/000-016**  
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grün-gelb

[www.wago.com/2022-109/000-016](http://www.wago.com/2022-109/000-016)



**Art-Nr.: 2022-109/000-036**  
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau/gr-ge

[www.wago.com/2022-109/000-036](http://www.wago.com/2022-109/000-036)



**Art-Nr.: 2022-109/000-037**  
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge/grau

[www.wago.com/2022-109/000-037](http://www.wago.com/2022-109/000-037)



**Art-Nr.: 2022-109/000-038**  
1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau/blau/gr-ge

[www.wago.com/2022-109/000-038](http://www.wago.com/2022-109/000-038)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



**Art-Nr.: 2022-109/000-039**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge./blau/grau

[www.wago.com/2022-109/000-039](http://www.wago.com/2022-109/000-039)

**Art-Nr.: 2022-109/123-000**

1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-109/123-000](http://www.wago.com/2022-109/123-000)

**Art-Nr.: 2022-109/135-000**

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-109/135-000](http://www.wago.com/2022-109/135-000)

**Art-Nr.: 2022-109/145-000**

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-109/145-000](http://www.wago.com/2022-109/145-000)



**Art-Nr.: 2022-110**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-110](http://www.wago.com/2022-110)



**Art-Nr.: 2022-110/000-006**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; blau

[www.wago.com/2022-110/000-006](http://www.wago.com/2022-110/000-006)



**Art-Nr.: 2022-110/000-016**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grün-gelb

[www.wago.com/2022-110/000-016](http://www.wago.com/2022-110/000-016)



**Art-Nr.: 2022-110/000-036**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau/gr-ge

[www.wago.com/2022-110/000-036](http://www.wago.com/2022-110/000-036)



**Art-Nr.: 2022-110/000-037**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge/grau

[www.wago.com/2022-110/000-037](http://www.wago.com/2022-110/000-037)



**Art-Nr.: 2022-110/000-038**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau/blau/gr-ge

[www.wago.com/2022-110/000-038](http://www.wago.com/2022-110/000-038)



**Art-Nr.: 2022-110/000-039**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge./blau/grau

[www.wago.com/2022-110/000-039](http://www.wago.com/2022-110/000-039)

**Art-Nr.: 2022-110/123-000**

1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-110/123-000](http://www.wago.com/2022-110/123-000)

**Art-Nr.: 2022-110/135-000**

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-110/135-000](http://www.wago.com/2022-110/135-000)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

Art-Nr.: 2022-110/145-000

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-110/145-000](http://www.wago.com/2022-110/145-000)



Art-Nr.: 2022-111

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 11-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-111](http://www.wago.com/2022-111)



Art-Nr.: 2022-111/000-006

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 11-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; blau

[www.wago.com/2022-111/000-006](http://www.wago.com/2022-111/000-006)



Art-Nr.: 2022-111/000-016

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 11-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grün-gelb

[www.wago.com/2022-111/000-016](http://www.wago.com/2022-111/000-016)



Art-Nr.: 2022-111/000-036

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 11-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau/gr-ge

[www.wago.com/2022-111/000-036](http://www.wago.com/2022-111/000-036)



Art-Nr.: 2022-111/000-037

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 11-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge/grau

[www.wago.com/2022-111/000-037](http://www.wago.com/2022-111/000-037)



Art-Nr.: 2022-111/000-038

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 11-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau/blau/gr-ge

[www.wago.com/2022-111/000-038](http://www.wago.com/2022-111/000-038)



Art-Nr.: 2022-111/000-039

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 11-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge./blau/grau

[www.wago.com/2022-111/000-039](http://www.wago.com/2022-111/000-039)

Art-Nr.: 2022-111/126-000

1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm<sup>2</sup>; 11-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-111/126-000](http://www.wago.com/2022-111/126-000)

Art-Nr.: 2022-111/136-000

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 11-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-111/136-000](http://www.wago.com/2022-111/136-000)

Art-Nr.: 2022-111/146-000

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 11-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-111/146-000](http://www.wago.com/2022-111/146-000)



Art-Nr.: 2022-112

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 12-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-112](http://www.wago.com/2022-112)



Art-Nr.: 2022-112/000-006

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 12-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; blau

[www.wago.com/2022-112/000-006](http://www.wago.com/2022-112/000-006)



Art-Nr.: 2022-112/000-016

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 12-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grün-gelb

[www.wago.com/2022-112/000-016](http://www.wago.com/2022-112/000-016)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27










 
32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

	<b>Art-Nr.: 2022-112/000-036</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2022-112/000-036">www.wago.com/2022-112/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-112/000-037</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2022-112/000-037">www.wago.com/2022-112/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-112/000-038</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2022-112/000-038">www.wago.com/2022-112/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-112/000-039</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2022-112/000-039">www.wago.com/2022-112/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-112/126-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-112/126-000">www.wago.com/2022-112/126-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-112/136-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-112/136-000">www.wago.com/2022-112/136-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-112/146-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-112/146-000">www.wago.com/2022-112/146-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-113</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2022-113">www.wago.com/2022-113</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-113/000-006</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; blau	<a href="http://www.wago.com/2022-113/000-006">www.wago.com/2022-113/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-113/000-016</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb	<a href="http://www.wago.com/2022-113/000-016">www.wago.com/2022-113/000-016</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-113/000-036</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2022-113/000-036">www.wago.com/2022-113/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-113/000-037</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2022-113/000-037">www.wago.com/2022-113/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2022-113/000-038</b> 1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2022-113/000-038">www.wago.com/2022-113/000-038</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



**Art-Nr.: 2022-113/000-039**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 13-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge./blau/grau

[www.wago.com/2022-113/000-039](http://www.wago.com/2022-113/000-039)

**Art-Nr.: 2022-113/126-000**

1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm<sup>2</sup>; 13-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-113/126-000](http://www.wago.com/2022-113/126-000)

**Art-Nr.: 2022-113/136-000**

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 13-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-113/136-000](http://www.wago.com/2022-113/136-000)

**Art-Nr.: 2022-113/146-000**

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 13-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-113/146-000](http://www.wago.com/2022-113/146-000)



**Art-Nr.: 2022-114**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-114](http://www.wago.com/2022-114)



**Art-Nr.: 2022-114/000-006**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; blau

[www.wago.com/2022-114/000-006](http://www.wago.com/2022-114/000-006)



**Art-Nr.: 2022-114/000-016**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grün-gelb

[www.wago.com/2022-114/000-016](http://www.wago.com/2022-114/000-016)



**Art-Nr.: 2022-114/000-036**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau/gr-ge

[www.wago.com/2022-114/000-036](http://www.wago.com/2022-114/000-036)



**Art-Nr.: 2022-114/000-037**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge/grau

[www.wago.com/2022-114/000-037](http://www.wago.com/2022-114/000-037)



**Art-Nr.: 2022-114/000-038**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau/blau/gr-ge

[www.wago.com/2022-114/000-038](http://www.wago.com/2022-114/000-038)



**Art-Nr.: 2022-114/000-039**

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge./blau/grau

[www.wago.com/2022-114/000-039](http://www.wago.com/2022-114/000-039)

**Art-Nr.: 2022-114/126-000**

1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-114/126-000](http://www.wago.com/2022-114/126-000)

**Art-Nr.: 2022-114/136-000**

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-114/136-000](http://www.wago.com/2022-114/136-000)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Art-Nr.: 2022-114/146-000

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-114/146-000](http://www.wago.com/2022-114/146-000)



Art-Nr.: 2022-115

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 15-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-115](http://www.wago.com/2022-115)



Art-Nr.: 2022-115/000-006

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 15-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; blau

[www.wago.com/2022-115/000-006](http://www.wago.com/2022-115/000-006)



Art-Nr.: 2022-115/000-016

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 15-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grün-gelb

[www.wago.com/2022-115/000-016](http://www.wago.com/2022-115/000-016)



Art-Nr.: 2022-115/000-036

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 15-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau/gr-ge

[www.wago.com/2022-115/000-036](http://www.wago.com/2022-115/000-036)



Art-Nr.: 2022-115/000-037

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 15-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge/grau

[www.wago.com/2022-115/000-037](http://www.wago.com/2022-115/000-037)



Art-Nr.: 2022-115/000-038

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 15-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau/blau/gr-ge

[www.wago.com/2022-115/000-038](http://www.wago.com/2022-115/000-038)



Art-Nr.: 2022-115/000-039

1-Leiter-Federleiste; 2,5 mm<sup>2</sup>; 15-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge./blau/grau

[www.wago.com/2022-115/000-039](http://www.wago.com/2022-115/000-039)

Art-Nr.: 2022-115/127-000

1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm<sup>2</sup>; 15-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-115/127-000](http://www.wago.com/2022-115/127-000)

Art-Nr.: 2022-115/137-000

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 15-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-115/137-000](http://www.wago.com/2022-115/137-000)

Art-Nr.: 2022-115/147-000

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 2,5 mm<sup>2</sup>; 15-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2022-115/147-000](http://www.wago.com/2022-115/147-000)

#### Kodierung



Art-Nr.: 2022-100

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten; orange

[www.wago.com/2022-100](http://www.wago.com/2022-100)

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

2022-2247 GAEB X81 - Datei	Feb 19, 2019	xml 4,2 kB	Download
2022-2247 GAEB docx - Datei	May 14, 2019	docx 15,9 kB	Download
<b>Weitere Informationen</b> Technische Erläuterungen	Apr 3, 2019	pdf 2,1 MB	Download

## CAD/CAE-Daten

### CAD Daten


2D/3D Modelle 2022-2247	URL	Download
-------------------------	-----	----------

### CAE Daten

EPLAN Data Portal 2022-2247	URL	Download
WSCAD Universe 2022-2247	URL	Download

## Handhabungshinweise


### Kodieren

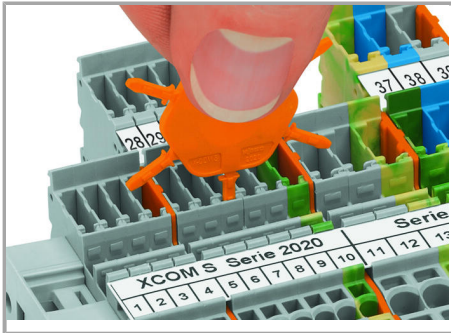

Kodierstift in gewünschte Kodieröffnung der Klemme einführen und abdrehen.




Federleiste kodieren, gewünschte Kodiernase mittels geeignetem Werkzeug von der Federleiste abtrennen.

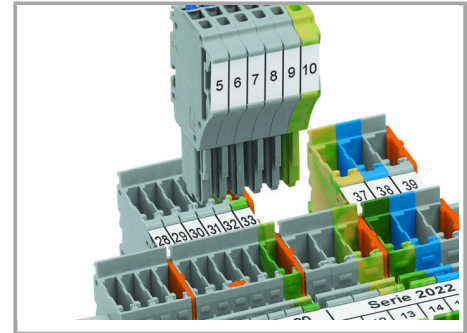

Kodierte Federleiste in Klemmenblock X-COM®S-SYSTEM einführen.


Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

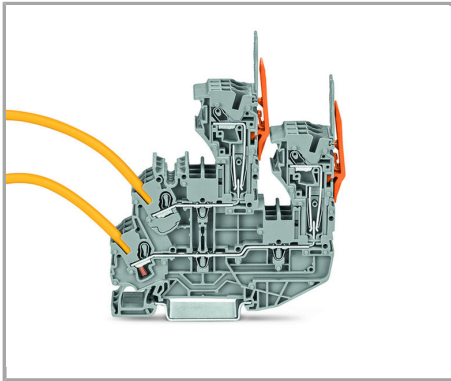


### 1-Leiter-Federleiste

Doppelstock-Basisklemmen sind mit Kammbückern der Serie 2002 brückbar, prüfbar mit Prüfstift 859-500.


### Beschriften

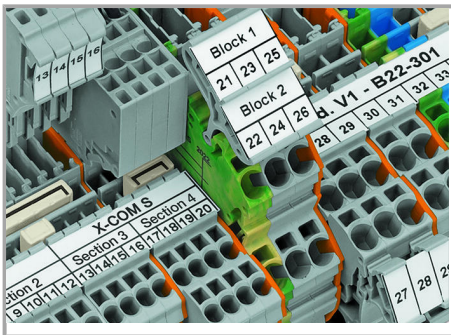

Übersichtliche Beschriftung dank großzügiger Beschriftungsfläche

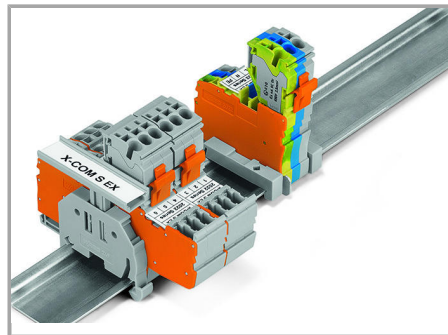

Gruppenbeschriftung mit höhenverstellbarem Gruppenschildträger (2009-163)

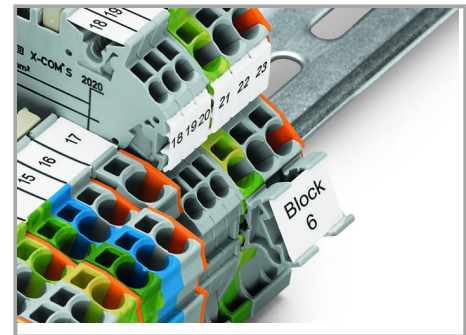

Beschriftung mit Beschriftungsadapter (2009-198)

### Produktfamilie

#### X-COM S

Die steckbaren Reihenklemsysteme X-COM® und X-COM® S sowie X-COM®S-MINI haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbaue (z. B. in der Bahntechnik). Sie erfüllen die Aufgaben von Reihenklemsen und sind zudem steckbar als auch modular aufbaubar.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!