




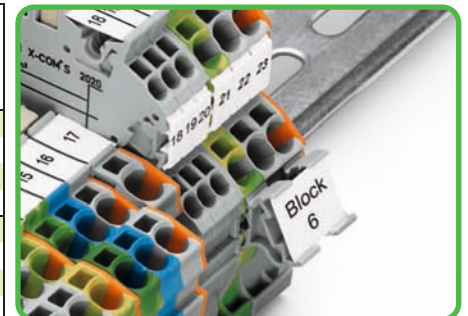


- 1 anschließbar: 0,25 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup> „e + f“;  
direkt steckbar: 0,75 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup> „e“  
und 0,75 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>  
„Aderenhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
- 2 690 V= Bemessungsspannung  
6 kV= Bemessungsstoßspannung  
3= Verschmutzungsgrad  
(siehe auch Kapitel 14)
- 3 Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage
- 4 Abisolierlänge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel
- 5 Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen  
Hinweise  
Farbige Kammbürcker Seite 137  
Vertikalbrücker Seite 140

Zubehör, Serie 2022		passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen/WMB Inline (siehe Kapitel 13)	
	Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick	1-Leiter-Federleiste	
	orange 2022-2292 100 (4x25) grau 2022-2291 100 (4x25)	grau 2022-101 200	
	Isolierungsstopp, 5 Stück / Strang, 0,25 - 0,5 mm <sup>2</sup>	Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen	
	lichtgrau 2002-171 200 (8x25)	gelb 2002-115 100 (4x25)	
	Isolierungsstopp, 5 Stück / Strang, 0,75 - 1 mm <sup>2</sup>	Doppelstock-Beschriftungsadapter, schwenkbar	
	dunkelgrau 2002-172 200 (8x25)	grau 2002-121 50 (2x25)	
	Kammbürcker, isoliert, I <sub>N</sub> 25 A, lichtgrau	WMB-Multibeschriftungssystem, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm	
	2-fach 2002-402 200 (8x25)	unbedruckt 793-5501 5	
	3-fach 2002-403 200 (8x25)	WMB-Multibeschriftungssystem, unbedruckt, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm	
	4-fach 2002-404 200 (8x25)	gelb 793-5501/000-002	
	5-fach 2002-405 100 (4x25)	rot 793-5501/000-005	
	6-fach 2002-406 100 (4x25)	blau 793-5501/000-006	
	7-fach 2002-407 100 (4x25)	grau 793-5501/000-007	
	8-fach 2002-408 100 (4x25)	orange 793-5501/000-012	
	9-fach 2002-409 100 (4x25)	hellgrün 793-5501/000-017	
	10-fach 2002-410 100 (4x25)	grün 793-5501/000-023	
	Kammbürcker, isoliert, I <sub>N</sub> 25 A, lichtgrau	WMB-Multibeschriftungssystem, unbedruckt, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm	
	1 - 3 2002-433 200 (8x25)	violett 793-5501/000-024	5
	1 - 4 2002-434 200 (8x25)	WMB Inline, unbedruckt, dehnbar 5 - 5,2 mm,	
	1 - 5 2002-435 100 (4x25)	1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle	
	1 - 6 2002-436 100 (4x25)	weiß 2009-115 1	
	1 - 7 2002-437 100 (4x25)	Beschriftungsstreifen, unbedruckt, 11 mm breit,	
	1 - 8 2002-438 100 (4x25)	50m-Rolle	
	1 - 9 2002-439 100 (4x25)	weiß 2009-110 1	
	1 - 10 2002-440 100 (4x25)		
		Doppelstock-Vertikalbrücker, isoliert, I <sub>N</sub> 24 A, lichtgrau	
2002-492 50 (2x25)			
	Träger mit 6 Kodierstiften, zur Kodierung der Federleisten		
	orange 2022-100 100 (4x25)		
	Prüfstift, Ø 1 mm		
	859-500 1		



Beschriftung mit Beschriftungsadapter 2009-198