


Diese Zeichnung
 darf ohne unsere vorherige ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten, insbesondere Wettbewerbern, im Original oder Kopie bekannt gegeben werden.
 Wir behalten uns Eigentum u. Urheberrecht an der Zeichnung vor.
 Mißbräuchliche Benutzung verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz vom 9. Sept. 1965, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und das Bürgerliche Gesetzbuch
Wieland Electric GmbH Bamberg

NUR ZUR INFORMATION

- Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
- G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32
- Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Teile.-Nr./part-nr.	Farbe/colour	Typ/type
57.904.5355.0	grau/grey	WK4/THS15...U
57.904.5455.0	grau/grey	WK4/THS15 LED 12 U
57.904.5555.0	grau/grey	WK4/THS15 LED 24 U
57.904.5655.0	grau/grey	WK4/THS15 LED 60 U
57.904.5755.0	grau/grey	WK4/THS15 GL 250 U
57.904.5855.0	grau/grey	WK4/THS15 GL 500 U

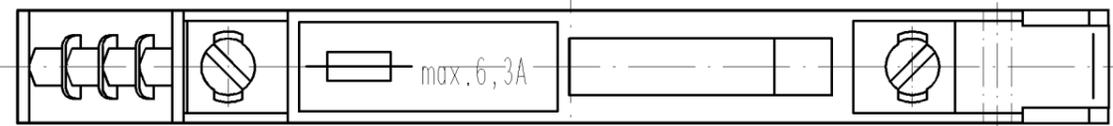

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Freitoleranz nach DIN -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	Maßstab	2003	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.		Index
	2:1	Entworfen	22.04.	Lunz S.		57.904.5355.0 01K		
		Geprüft	-	-				
		Normgepr.	-	-	Ersatz für: -			
		wieland Elektrische Verbindungen		Typ		Benennung		
				siehe Tabelle		SICHERUNGSKLEMME fuse terminal		
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmäße
 Mit E-Rekanzezeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig