


Abgreifklemmen

MA 1 Crimp

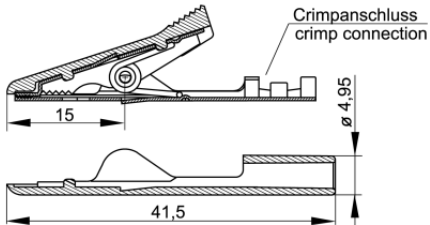

Produkt	MA 1 Crimp
Beschreibung	Miniatur-Abgreifklemme mit hochfester Isolierung und Klemmbacken aus Messing / Bronze vernickelt. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres Ankleben von dünnen Drähten. Klemmen von Flachteilen (Lötösen) und Drähten bis max. 4mm Ø möglich. Crimpanschluß für Leitungen 0,25mm ² bis 0,5mm ² , mit nachfolgender Montage des Isolierunterteiles (Beilage). Mit geeignetem Werkzeug crimpen (z. Beispiel mit dem TE-Einsatz 539680 - 2).
Betriebsanleitung	BA210
Artikel-Nr. / *Farbe	9303181xx ● 00 schwarz ● 01 rot ● 02 blau ● 03 gelb ● 04 grün ● 06 grau ● 07 weiß Ni
Zeichnung	
	 Crimpanschluß crimp connection
Technische Daten	
Anschluss	Crimpanschluß 0,25 mm ² bis 0,5 mm ²
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	8 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Bronze, vernickelt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +100 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

2 mm System

Klemmbereich	4 mm
--------------	------

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022