



Stifflisten in Einlöttechnik

□ 0,635 mm, Standard

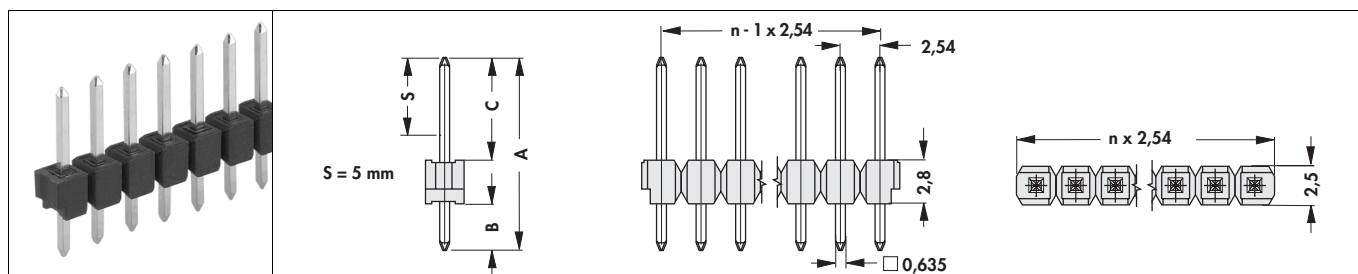

Art. Nr.	Maße [mm]			Art. Nr.	Maße [mm]		
	A	B	C		A	B	C
SL 11 097...	9,70	3,00	3,90	SL 1 025 ...	11,20	2,60	5,80
SL 11 112 ...	11,20	3,00	5,40	SL 1 053 ...	13,90	5,80	5,30
SL 11 124 ...	12,40	3,00	6,60	SL 1 078 ...	16,40	5,80	7,80
SL 11 139 ...	13,90	3,00	8,10	SL 1 104 ...	19,00	5,80	10,40
SL 11 164 ...	16,40	3,00	10,60	SL 1 128 ...	21,40	5,80	12,80
SL 11 190 ...	19,00	3,00	13,20	SL 1 154 ...	24,00	5,80	15,40
SL 11 214 ...	21,40	3,00	15,60	SL 1 179 ...	26,50	5,80	17,90
SL 11 240 ...	24,00	3,00	18,20	SL 1 230 ...	31,60	5,80	23,00
SL 11 265 ...	26,50	3,00	20,70		-	-	-
SL 11 316 ...	31,60	3,00	25,80				

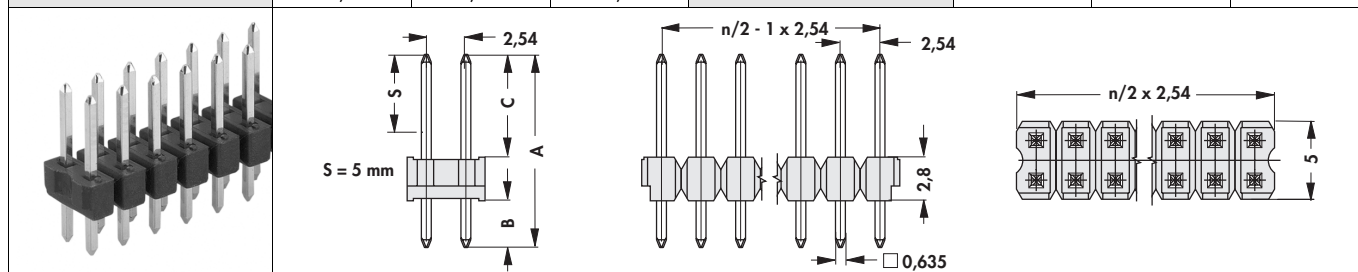

Art. Nr.	Maße [mm]			Art. Nr.	Maße [mm]		
	A	B	C		A	B	C
SL 22 097 ...	9,70	3,00	3,90	SL 2 025 ...	11,20	2,60	5,80
SL 22 112 ...	11,20	3,00	5,40	SL 2 053 ...	13,90	5,80	5,30
SL 22 124 ...	12,40	3,00	6,60	SL 2 078 ...	16,40	5,80	7,80
SL 22 139 ...	13,90	3,00	8,10	SL 2 104 ...	19,00	5,80	10,40
SL 22 164 ...	16,40	3,00	10,60	SL 2 128 ...	21,40	5,80	12,80
SL 22 190 ...	19,00	3,00	13,20	SL 2 154 ...	24,00	5,80	15,40
SL 22 214 ...	21,40	3,00	15,60	SL 2 179 ...	26,50	5,80	17,90
SL 22 240 ...	24,00	3,00	18,20	SL 2 230 ...	31,60	5,80	23,00
SL 22 265 ...	26,50	3,00	20,70		-	-	-
SL 22 316 ...	31,60	3,00	25,80				

bitte angeben:

... Polzahl
 einreihig 1-36
 zweireihig 2-72

... Kontaktoberfläche
 S = selektiv vergoldet
 G = vergoldet
 Z = verzinkt

Jede Stifflänge auf Anfrage.

Platinenverb., Bauform DIL
 Buchsenleisten 2,54 Löt
 Technische Daten
 Buchsenl. 2,54 Löt, durchsteckbar

→ H 2
 → G 27
 → G 75 - 80
 → G 28

Buchsenleisten 2,54 SMD → G 41 - 44
 Kundenspez. Stift- u. Buchsenleisten → G 19
 Präzisionsbuchsenleisten 2,54 Löt → G 30 - 33

G 8