

Schwere Steckverbinder C 146, Anbaugehäuse (Inc. Flachdichtung)

Bestellnummer C146 10F003 000 4



Serie Schwere Steckverbinder C 146
Unterserie Schwerer Steckverbinder C 146 Gehäuse

ALLGEMEINE KENNWERTE		
schutzzart		IP 65
Gehäusetyp		Anbaugehäuse
einsatztyp_gehäuse		Gehäuseunterteil
schutzkappe		PA
ELEKTRISCHE KENNWERTE		
durchgangswiderstand	DIN EN 60512-2-1, Test 2a / IEC 60512-2-1, Test 2a	0 m
KLIMATISCHE KENNWERTE		
temperaturbereich		- 40 °C / + 100 °C
grenztemperatur_oberhalb		+ 100 °C / 1000 h
grenztemperatur_unterhalb		- 40 °C / 16 h
MECHANISCHE KENNWERTE		
mechanischelebensdauer_norm		IEC 60512-5; Test 9 a
WERKSTOFFE		
dichtung		NBR
verrieglung		1 Längsbügel
gehäuse_oberflaeche		Spezialbeschichtung

Schwere Steckverbinder C 146, Anbaugehäuse (Inc. Flachdichtung)

Bestellnummer

C146 10F003 000 4





Serie

Schwere Steckverbinder C 146

Unterserie

Schwerer Steckverbinder C 146 Gehäuse

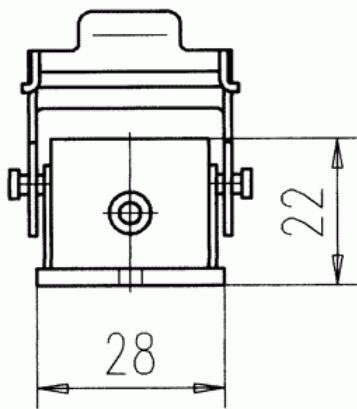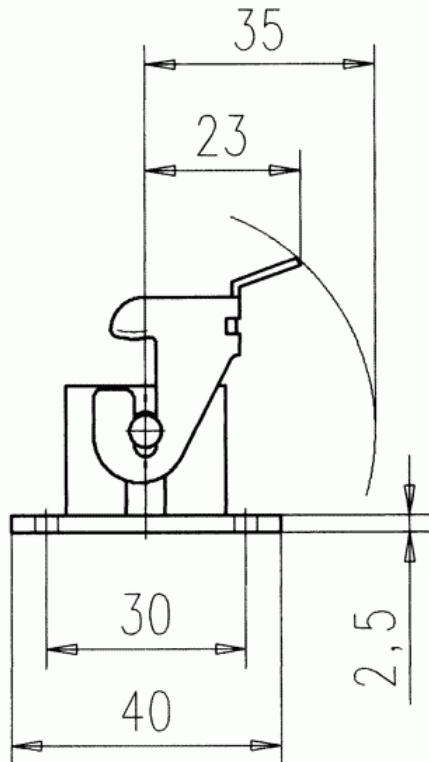

**Montageausschnitt/
panel cut out: 22 x 22 mm**

Ma zeichnung Abmessungen in mm (Inch)

11.07.2007