
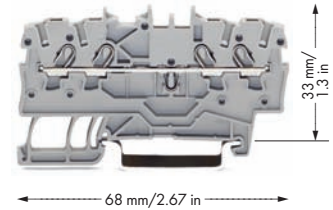
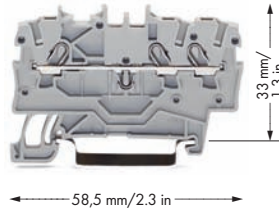


Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemmen 1 (1,5) mm²
Serie 2000

0,14 - 1 (1,5) mm ² ① 800 V/8 kV/3 ② I _N 13,5 A (18 A) Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 in 9 - 11 mm / 0.39 in ③	AWG 24 - 16 600 V, 10 A ④ 600 V, 10 A ⑤	0,14 - 1 (1,5) mm ² ① 800 V/8 kV/3 ② I _N 13,5 A (18 A) Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 in 9 - 11 mm / 0.39 in ③	AWG 24 - 16 600 V, 10 A ④ 600 V, 10 A ⑤	0,14 - 1 (1,5) mm ² ① 800 V/8 kV/3 ② I _N 13,5 A (18 A) Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 in 9 - 11 mm / 0.39 in ③	AWG 24 - 16 600 V, 10 A ④ 600 V, 10 A ⑤
--	---	--	---	--	---

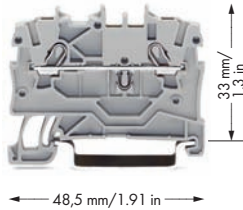

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
2-Leiter-Durchgangsklemme		3-Leiter-Durchgangsklemme		4-Leiter-Durchgangsklemme	
⑥ grau ④	2000-1201 ⑤ 100	⑥ grau ④	2000-1301 ⑤ 100	⑥ grau ④	2000-1401 ⑤ 100
⑥ blau ④	2000-1204 ④ ⑤ 100	⑥ blau ④	2000-1304 ④ ⑤ 100	⑥ blau ④	2000-1404 ④ ⑤ 100
⑥ orange ④	2000-1202 ⑤ 100	⑥ orange ④	2000-1302 ⑤ 100	⑥ orange ④	2000-1402 ⑤ 100
⑥ rot ④	2000-1203 ⑤ 100	⑥ rot ④	2000-1303 ⑤ 100	⑥ rot ④	2000-1403 ⑤ 100
⑥ schwarz ④	2000-1205 ⑤ 100	⑥ schwarz ④	2000-1305 ⑤ 100	⑥ schwarz ④	2000-1405 ⑤ 100
⑥ gelb ④	2000-1206 ⑤ 100	⑥ gelb ④	2000-1306 ⑤ 100	⑥ gelb ④	2000-1406 ⑤ 100
2-Leiter-Schutzleiterklemme		3-Leiter-Schutzleiterklemme		4-Leiter-Schutzleiterklemme	
⑥ grün-gelb ④	2000-1207 ⑤ 100	⑥ grün-gelb ④	2000-1307 ⑤ 100	⑥ grün-gelb ④	2000-1407 ⑤ 100
Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch	
Abschluss- und Zwischenplatte, 0,7 mm dick		Abschluss- und Zwischenplatte, 0,7 mm dick		Abschluss- und Zwischenplatte, 0,7 mm dick	
orange	2000-1292 100 (4x25)	orange	2000-1392 100 (4x25)	orange	2000-1492 100 (4x25)
grau	2000-1291 100 (4x25)	grau	2000-1391 100 (4x25)	grau	2000-1491 100 (4x25)
Zubehör, Serie 2000					
passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen (siehe Kapitel 13)					
Kammbrücker, isoliert, I _N 14 A, lichtgrau		Dreieckbrücker, isoliert, ⑥ I _N = I _N Klemme, lichtgrau 1-2 3-4 5-6 2000-406/020-000 100 (4x25)		Beschriftungsstreifen, unbedruckt, 11 mm breit, 50m-Rolle weiß 2009-110 1	
2-fach	2000-402 200 (8x25)	Sternbrücker, isoliert, ⑥ I _N = I _N Klemme, lichtgrau 1-3-5 2000-405/011-000 100 (4x25)		WMB-Multibeschriftungssystem, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, für Klemmenbreite 3,5 mm unbedruckt 793-3501 5	
3-fach	2000-403 200 (8x25)	Prüfadapter, für Prüfstecker Ø 4 mm grau 2009-174 100 (4x25)			
4-fach	2000-404 200 (8x25)	Bananenstecker, ⑥ für Buchsendurchmesser 4 mm, farbig sortiert 215-111 50			
5-fach	2000-405 100 (4x25)	Prüfabgriff, für max. 2,5 mm ² grau 2009-182 100 (4x25)			
6-fach	2000-406 100 (4x25)	Prüfstecker, mit 500mm-Leitung, Ø 2 mm rot 210-136 50			
7-fach	2000-407 100 (4x25)	Prüfstecker, mit 500mm-Leitung, Ø 2,3 mm gelb 210-137 50			
8-fach	2000-408 100 (4x25)				
9-fach	2000-409 100 (4x25)				
10-fach	2000-410 100 (4x25)				
Kammbrücker, isoliert, I _N 14 A, lichtgrau					
1 - 3	2000-433 200 (8x25)				
1 - 4	2000-434 200 (8x25)				
1 - 5	2000-435 100 (4x25)				
1 - 6	2000-436 100 (4x25)				
1 - 7	2000-437 100 (4x25)				
1 - 8	2000-438 100 (4x25)				
1 - 9	2000-439 100 (4x25)				
1 - 10	2000-440 100 (4x25)				
Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen gelb 2000-115 100 (4x25)					