




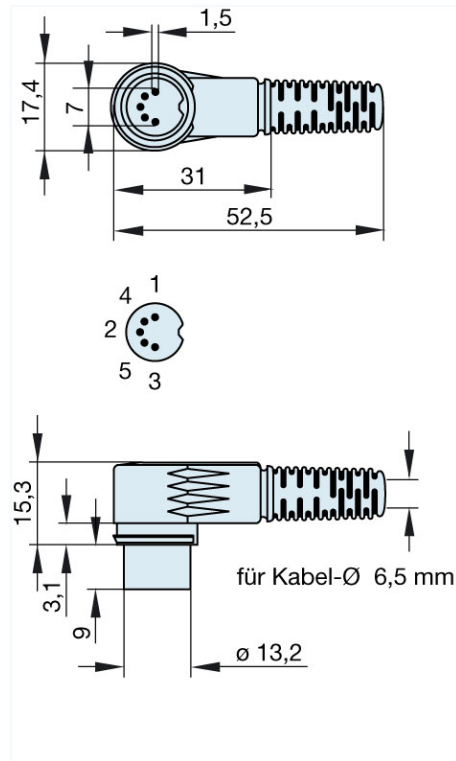
## Produktinformation MAWI 50 SB grau/grey

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: Audio/Video-Steckverbinder: DIN EN 60 130-09 Steckverbinder (MAS/MAK-Serie): ohne Verschraubung: Stecker, gewinkelt: MAWI 50 SB grau/grey  
<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256282-24384-24385-24388-34415/de/conf/ui/ste>

Name	MAWI 50 SB grau/grey
	
	Winkelstecker mit Isoliergriff; Lötanschluß
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Typ	MAWI 50 SB grau/grey
Bestell-Nr.	931 571-517
Kontaktart	Stift
Beschreibung	Winkelstecker mit Isoliergriff; Lötanschluß
Gehäusefarbe	grau
Polzahl	5
Leitungsquerschnitt	$\leq 0,34 \text{ mm}^2$
<b>Technische Daten</b>	
NF-Ausgang "Phone"	EN 60 130-09
Polbild-DIN	DIN 41 524
Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsspannung	AC/DC 34 V
Kabeldurchmesser	6,5 mm
Anschlußart	löten
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktmaterial	Messing
Kontaktflächenmaterial	verzinkt
Kontaktträgermaterial	PA 66/UL-Standard 94V-2
Gehäusematerial	PE
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 30
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Verpackung	Handelsverpackung, Polybeutel

Bilder

Zeichnung



**Belden Deutschland GmbH**  
 Im Gewerbepark 2  
 58579 Schalksmühle  
 Germany  
 Telefon: +49 7127/14-1806  
 E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.