
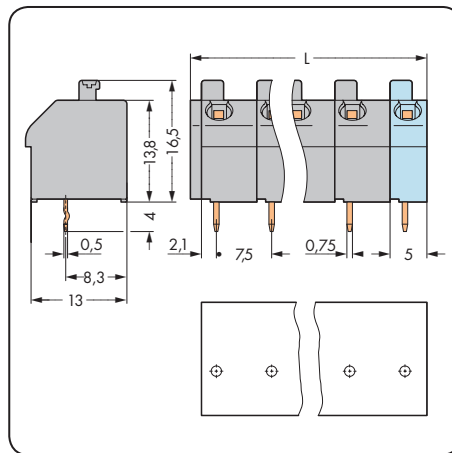


Rastermaß 5 mm / 0.197 in		Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in	
0,5 - 1,5 mm ²	AWG 20 - 16	0,5 - 1,5 mm ²	AWG 20 - 16
320 V/4 kV/2 17,5 A	300 V/2 A	630 V/6 kV/2 17,5 A	300 V/2 A

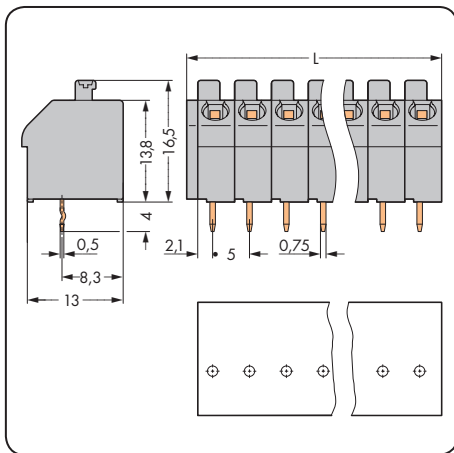

$L = (\text{Polzahl} \times \text{Rastermaß}) + 1,5 \text{ mm}$

$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{Rastermaß} + 5 \text{ mm} + 1,5 \text{ mm}$

Polzahl	Bestellnr.	VPE	Polzahl	Bestellnr.	VPE
Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern			Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern		
1 Lötstift/Pol, in Reihe, grau			1 Lötstift/Pol, in Reihe, grau		
2	250-502	400 (4 x 100)	2	250-602	340 (4 x 85)
3	250-503	280 (4 x 70)	3	250-603	200 (4 x 50)
4	250-504	220 (4 x 55)	4	250-604	160 (4 x 40)
5	250-505	180 (4 x 45)	5	250-605	120 (4 x 30)
6	250-506	140 (4 x 35)	6	250-606	100 (4 x 25)
7	250-507	120 (4 x 30)	7	250-607	80 (4 x 20)
8	250-508	100 (4 x 25)	8	250-608	80 (4 x 20)
9	250-509	100 (4 x 25)	9	250-609	60 (4 x 15)
10	250-510	80 (4 x 20)	10	250-610	60 (4 x 15)
11	250-511	80 (4 x 20)	11	250-611	40 (4 x 10)
12	250-512	60 (4 x 15)	12	250-612	40 (4 x 10)
13	250-513	60 (4 x 15)			
14	250-514	60 (4 x 15)			
15	250-515	60 (4 x 15)			
16	250-516	40 (4 x 10)			

Zusatz-Bestellnr. für Klemmenleisten in Farben

● gelb	... /000-002	Bestellnr.-Beispiel: Klemmenleiste, Rastermaß 5 mm 8-polig, orange: 250-508/000-012
● rot	... /000-005	
● blau	... /000-006	
○ lichtgrau	... /000-009	
● orange	... /000-012	
● braun	... /000-014	
● hellgrün	... /000-017	
○ weiß	... /000-050	