

## Lötfreie Kabelschuhe mit PVC-Isolation

## Cosses à sertir avec isolation en PVC

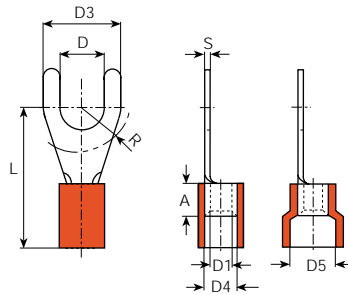
## Solderless terminals with PVC insulation

Werkstoff:  
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt  
Temperaturbeständigkeit:  
-10°C bis +75°C




Matière:  
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé  
Résistant à une température de:  
-10°C à +75°C

Material:  
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper  
Temperature range:  
-10°C up to +75°C

Bestellbeispiel:  
Exemple de commande:  
Example of order:  
3605C



UL-No. E235797

mm <sup>2</sup>	(AWG)	für Bolzen pour borne for stud	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	øD mm	øD1 mm	D3 mm	øD4 mm	øD5 mm	L mm	A mm	R mm	S mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools
0.5-1	(22-18)	M3		3605C	3.2	1.6	6	4	-	16	5	4.5	0.8	500	3974N 3984C 3986N 3986S
		M3.5		3606C	3.7	1.6	6	4	-	16	5	4.5	0.8	500	
		M3.5		3606CW	3.7	1.6	6	4	-	16	5	4.5	0.8	500	
		M4		3609C	4.3	1.6	8	4	-	17	5	6	0.8	500	
		M5		3611C	5.3	1.6	10	4	-	18	5	6.5	0.8	500	
		M5		3611CW	5.3	1.6	10	4	-	18	5	6.5	0.8	500	
		M6		3617C	6.5	1.6	11	4	-	20	5	10	0.8	500	
		M8		3622C	8.5	1.6	12	3.2	-	22	5	10	0.8	500	
1.5-2.5	(16-14)	M3		3623C	3.2	2.3	5.5	4.5	-	18	5	4.5	0.8	500	
		M3.5		3626C	3.7	2.3	6	4.5	-	16	5	4.5	0.8	500	
		M4		3628C	4.3	2.3	6.8	4.5	-	17.7	5	4.5	0.8	500	
		M4		3630C	4.3	2.3	8	4.5	-	17	5	6	0.8	500	
		M5		3632C	5.3	2.3	10	4.5	-	19	5	6.5	0.8	500	
		M6		3640C	6.5	2.3	11	4.5	-	21	5	7.5	0.8	500	
4-6	(12-10)	M4		3653C	4.3	3.6	8	6.3	-	21	6	6	1	200	
		M5		3655C	5.3	3.6	10	6.3	-	22	6	6.5	1	200	
		M5		3655CW	5.3	3.6	10	-	7.2	21	6	6.5	1	200	
		M6		3661C	6.5	3.6	11	6.3	-	23	6	7.5	1	200	
		M6		3661CW	6.5	3.6	11	-	7.2	22	6	7.5	1	200	
		M8		3665C	8.5	3.6	14	6.3	-	25	6	10	1	200	
		M8		3665CW	8.5	3.6	14	-	7.2	25	6	10	1	200	