




Produktinformation GM 216 NJ schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform B:Konfektionierbare Ventilsteckverbinder:Ventilsteckverbinder (Industriestandard):GM 216 NJ

schwarz/black

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-256266-256271-276218-24325-38179/de/conf/ui/state>


Name	GM 216 NJ schwarz/black
	
	Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 35
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 35
Typ	GM 216 NJ schwarz/black
Bestell-Nr.	934 456-100
weitere Standardvarianten	Gehäusefarbe grau, Bestell-Nr. 934 456-106
Polzahl	2 + PE
Leitungsverschraubung	M 16
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm ²
Norm	Industriestandard (11 mm)
Gehäusefarbe	schwarz
Bauform	B
Technische Daten	
Stiftabmessung	6,3 mm x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	16 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	Schrauben / Kabelschuh / Ringöse
Anschließbare Leitungen	4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Gehäusebefestigung	Zentralschraube
Werkstoff	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 V-1
Kontaktträger	94 HB
Zulassungen	
UR	in Vorbereitung
VDE	in Vorbereitung
SEV	in Vorbereitung
CSA	in Vorbereitung
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	200 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	(NBR) Flachdichtung GM 207-3, Bestell-Nr. 731 423-002; (EPDM) Flachdichtung GM 207-7, Bestell-Nr. 731 755-004; Rändelschraube GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001; Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr. 734 363-001

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform B:Konfektionierbare Ventilsteckverbinder:Ventilsteckverbinder (Industriestandard):GM 216 NJ
schwarz/black

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-256266-256271-276218-24325-38179/de/conf/uistate>

Bilder

Zeichnung

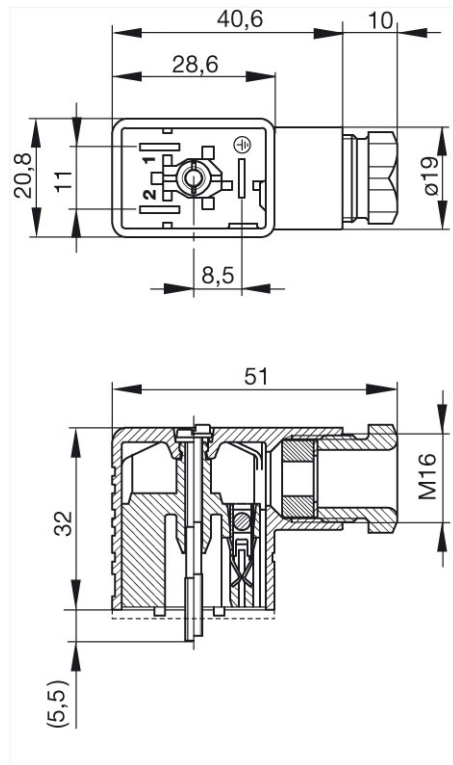

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.