



TOPJOB®

Diodenklemmen und LED-Klemmen 1,5 (2,5) mm² Serie 2001

| | | |
|---|---|--|
| 0,25 - 1,5 (2,5) mm ² ① AWG 22 - 14 U _N 250 V, U _{RM} 1000 V 1N4007 - 0,5 A Dauerstrom Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 in 9 - 11 mm / 0.39 in ② | 0,25 - 1,5 (2,5) mm ² ① AWG 22 - 14 U _N 250 V, U _{RM} 1000 V 1N4007 - 0,5 A Dauerstrom Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 in 9 - 11 mm / 0.39 in ② | 0,25 - 1,5 (2,5) mm ² ① AWG 22 - 14 DC 24 V I _F 0,025 A max. Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 in 9 - 11 mm / 0.39 in ② |
|---|---|--|

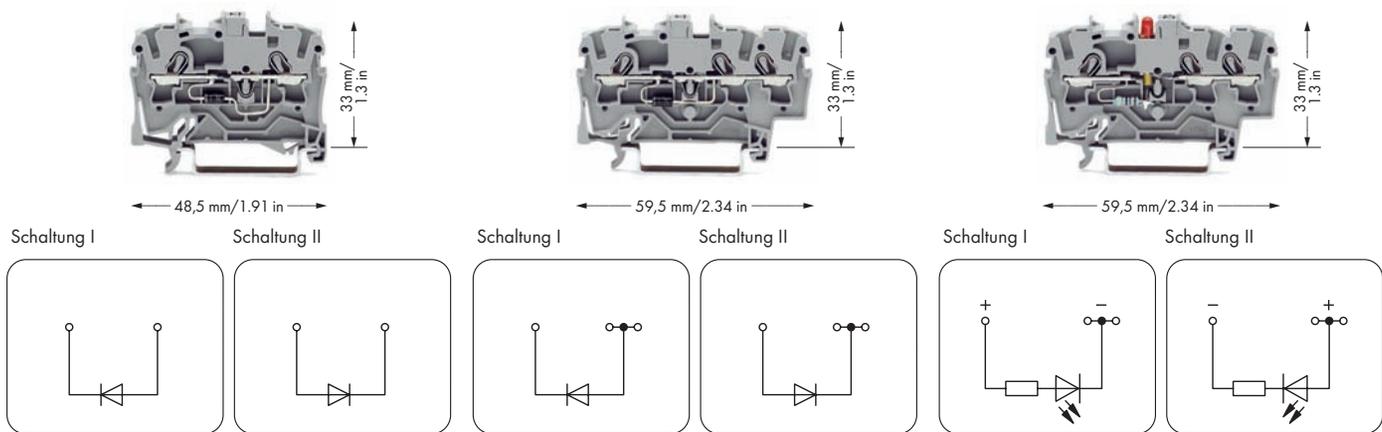

| Bestellnr. | VPE | Bestellnr. | VPE | Bestellnr. | VPE |
|---|--------------------|---|----------------|---|-----|
| 2-Leiter-Diodenklemme mit Diode 1N4007, grau | | 3-Leiter-Diodenklemme mit Diode 1N4007, grau | | 3-Leiter-LED-Klemme mit roter LED, DC 24 V, grau | |
| Achtung: Diese LED-Klemme ist nicht mit Kammbückern brückbar! | | | | | |
| ○ Schaltung I | 2001-1211/1000-411 | 100 | ○ Schaltung I | 2001-1311/1000-411 | 100 |
| ○ Schaltung II | 2001-1211/1000-410 | 100 | ○ Schaltung II | 2001-1311/1000-410 | 100 |
| | | | ○ Schaltung I | 2001-1321/1000-434 | 100 |
| | | | ○ Schaltung II | 2001-1321/1000-413 | 100 |

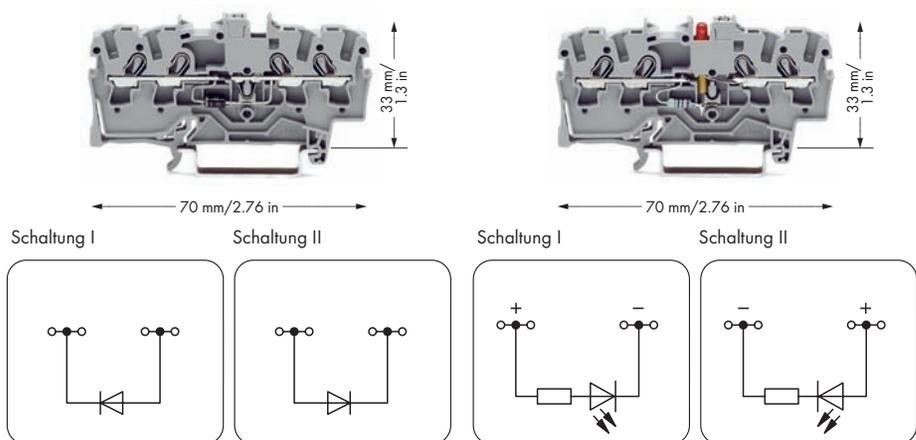

| | Bestellnr. | VPE | Bestellnr. | VPE | | |
|--|---|--------------------|---|----------------|--------------------|-----|
| Konturengleiche Durchgangsklemmen siehe Seite 56 | 4-Leiter-Diodenklemme mit Diode 1N4007, grau | | 4-Leiter-LED-Klemme mit roter LED, DC 24 V, grau | | | |
| | Achtung: Diese LED-Klemme ist nicht mit Kammbückern brückbar! | | | | | |
| | ○ Schaltung I | 2001-1411/1000-411 | 100 | ○ Schaltung I | 2001-1421/1000-434 | 100 |
| | ○ Schaltung II | 2001-1411/1000-410 | 100 | ○ Schaltung II | 2001-1421/1000-413 | 100 |