



Datenblatt | Artikelnummer: 249-123

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 180 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²

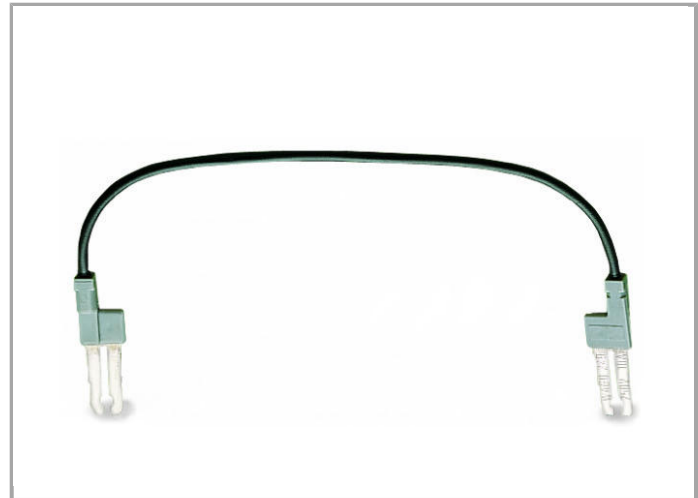

www.wago.com/249-123

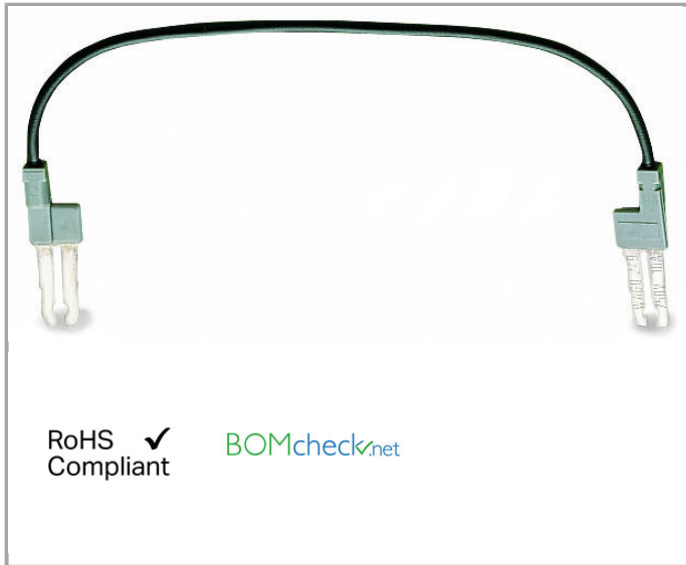

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

| | |
|----------------------------------|-------|
| Bemessungsspannung (III / 3) | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 8 kV |
| Bemessungsstrom | 9 A |

Mechanische Daten

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Leitungslänge der Leitungsbrücker | 180 mm |
|-----------------------------------|--------|

Werkstoffdaten

| | |
|-----------|----------|
| Brandlast | 0.031 MJ |
| Gewicht | 3.19 g |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------|---------------|
| Ursprungsland | DE |
| GTIN | 4044918786676 |
| Zolltarifnummer | 85444290900 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-40 |
| eCl@ss 8.0 | 27-14-11-40 |



ETIM 6.0

EC000489

ETIM 5.0

EC000489

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.