



Datenblatt | Artikelnummer: 249-126

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²

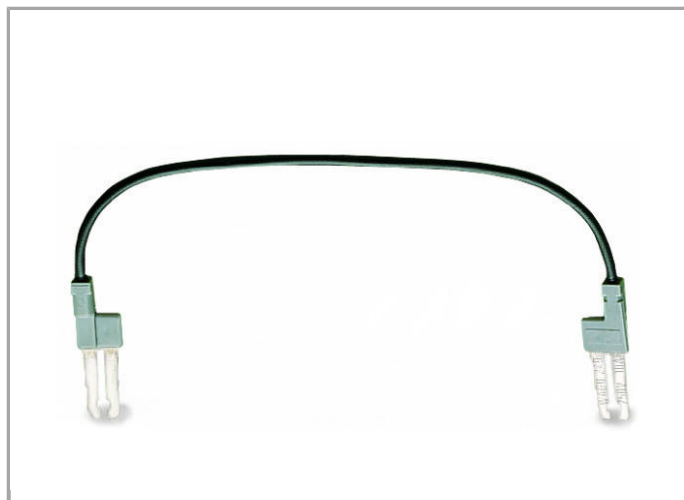

www.wago.com/249-126

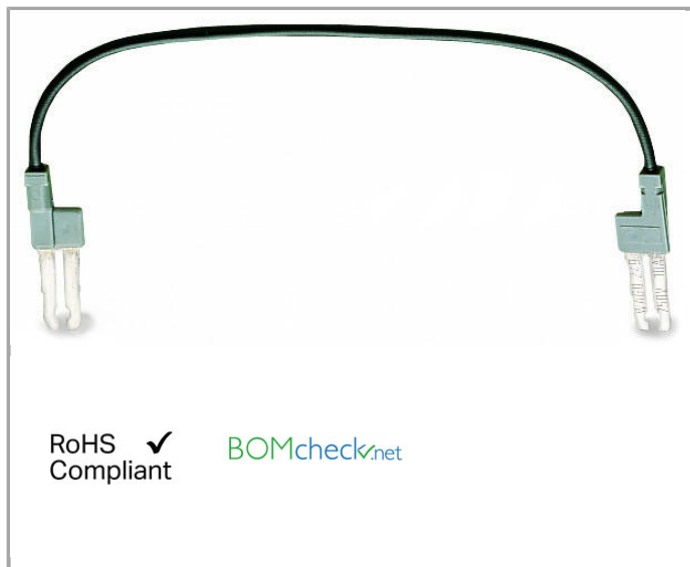

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	800 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	8 kV
Bemessungsstrom	9 A

Mechanische Daten

Leitungslänge der Leitungsbrücker	110 mm
-----------------------------------	--------

Werkstoffdaten

Brandlast	0.023 MJ
Gewicht	2.5 g

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918786416
Zolltarifnummer	85444290900
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
eCl@ss 8.0	27-14-11-40



ETIM 6.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

249-126	Oct 10, 2017	DOC 23,6 kB	Download
---------	--------------	----------------	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.