

Schwere Steckverbinder C 146, Anbaugehäuse (inkl. Flachdichtung), nach DIN EN 175 301-801 (DIN 43 652)

Bestellnummer C146 10F025 000 2

Serie Schwere Steckverbinder C 146

Unterserie Schwere Steckverbinder C 146 Gehäuse




ALLGEMEINE KENNWERTE		
schutzart		IP 65
Gehäusetyp		Anbaugehäuse
einsatztyp_gehaeuse		Gehäuseunterteil
schutzkappe		PA
ELEKTRISCHE KENNWERTE		
durchgangswiderstand	DIN EN 60512-2-1, Test 2a / IEC 60512-2-1, Test 2a	0 m
KLIMATISCHE KENNWERTE		
temperaturbereich		- 40 °C / + 100 °C
grenztemperatur_oberalb		+ 100 °C / 1000 h
grenztemperatur_unterhalb		- 40 °C / 16 h
MECHANISCHE KENNWERTE		
mechanischelebensdauer_norm		IEC 60512-5; Test 9 a
WERKSTOFFE		
dichtung		NBR
gehaeuse_oberflaeche		Spezialbeschichtung

Schwere Steckverbinder C 146, Anbaugeschäse (inkl. Flachdichtung), nach DIN EN 175 301-801 (DIN 43 652)

Bestellnummer C146 10F025 000 2

Serie Schwere Steckverbinder C 146

Unterserie Schwere Steckverbinder C 146 Geschäse

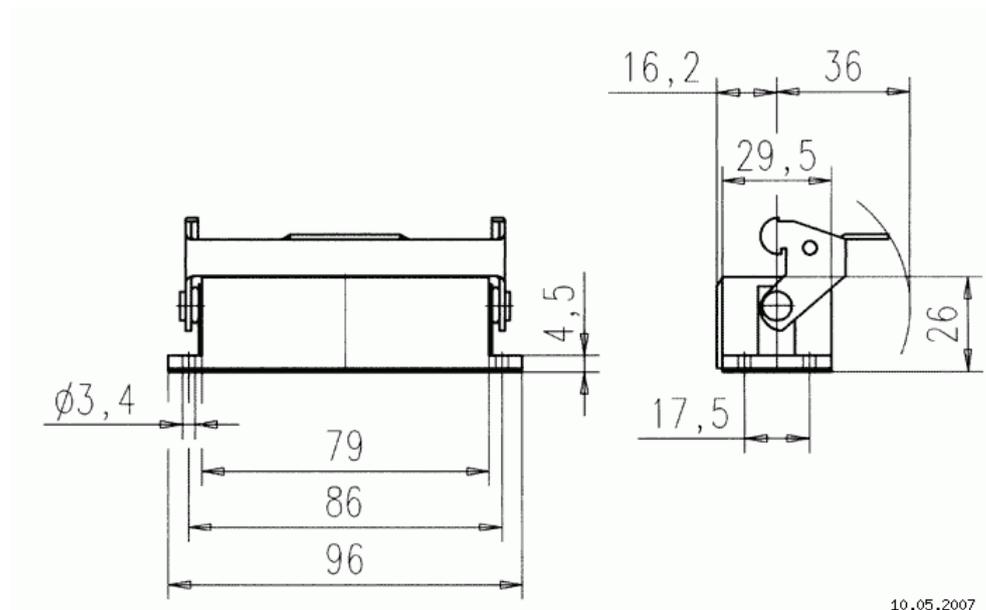

Ma zeichnung Abmessungen in mm (Inch)