



## Datenblatt | Artikelnummer: 249-127

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm<sup>2</sup>

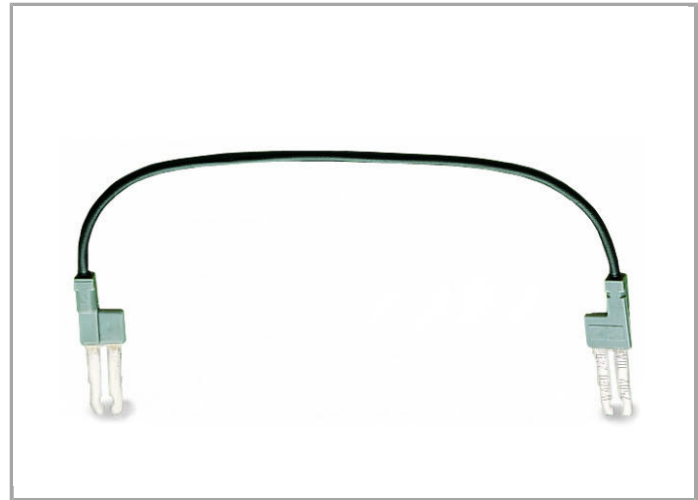

[www.wago.com/249-127](http://www.wago.com/249-127)

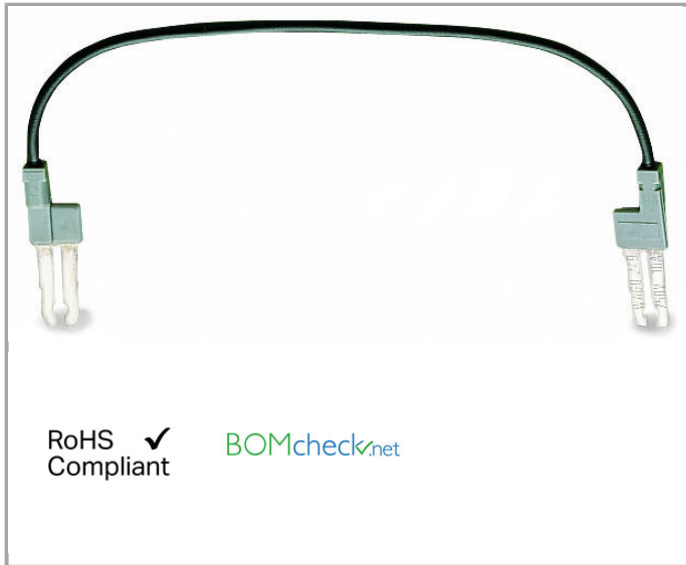

### Daten

#### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	800 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	8 kV
Bemessungsstrom	9 A

#### Mechanische Daten

Leitungslänge der Leitungsbrücker	250 mm
-----------------------------------	--------

#### Werkstoffdaten

Brandlast	0.039 MJ
Gewicht	3.94 g

#### Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918787017
Zolltarifnummer	85444290900
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
eCl@ss 8.0	27-14-11-40



---

ETIM 6.0	EC000489
----------	----------

---

ETIM 5.0	EC000489
----------	----------

---

**Downloads**

**Dokumentation**

**Ausschreibungstext**

---

249-127	Oct 10, 2017	DOC 23,6 kB	Download
---------	--------------	----------------	----------

---

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.