


# 1 TOPJOB® S Steckverbinder und Steckverbinderleisten Serien 2001 und 2002

<b>0,25 - 1,5 (2,5) mm<sup>2</sup> ①</b>   AWG 22 - 14 <b>500 V/6 kV/3 ③</b> <b>I<sub>N</sub> 18 A</b> Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 in  9 - 11 mm / 0.39 in ④	<b>0,25 - 2,5 (4) mm<sup>2</sup> ②</b>   AWG 22 - 12 <b>500 V/6 kV/3 ③</b> <b>I<sub>N</sub> 24 A</b> Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in  10 - 12 mm / 0.43 in ④
--	---

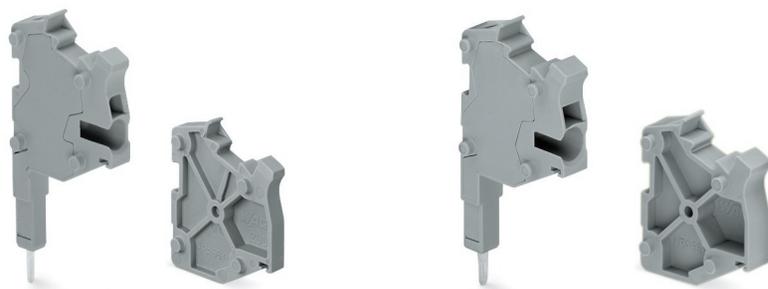

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Zubehör
<b>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder,</b> für Brückerschlitze, anreihbar, grau		<b>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder,</b> für Brückerschlitze, anreihbar, grau		passendes Beschriftungssystem (siehe Kapitel 13)
● 1-polig	<b>2001-511</b> 100 (4x25)	● 1-polig	<b>2002-511</b> 100 (4x25)	
<b>Blindmodul, anreihbar,</b> zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen		<b>Blindmodul, anreihbar,</b> zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen		<b>Prüfstecker,</b> mit 500mm-Leitung, Ø 2,3 mm gelb <b>210-137</b> 50
● grau	<b>2001-549</b> 100 (4x25)	● grau	<b>2002-549</b> 100 (4x25)	<b>Prüfstecker,</b> mit 500mm-Leitung, Ø 2 mm rot <b>210-136</b> 50
<b>TOPJOB®S-Steckverbinderleiste,</b> für Brückerschlitze, grau		<b>TOPJOB®S-Steckverbinderleiste,</b> für Brückerschlitze, grau		<b>Zugentlastungsplatte, grau</b>
● 2-polig	<b>2001-552</b> 25	● 2-polig	<b>2002-552</b> 25	35 mm breit <b>734-326</b> 100 (4x25)
● 3-polig	<b>2001-553</b> 25	● 3-polig	<b>2002-553</b> 25	6 mm breit <b>734-327</b> 100 (4x25)
● 4-polig	<b>2001-554</b> 25	● 4-polig	<b>2002-554</b> 25	12,5 mm breit <b>734-328</b> 100 (4x25)
● 5-polig	<b>2001-555</b> 10	● 5-polig	<b>2002-555</b> 10	25 mm breit <b>734-329</b> 100 (4x25)
● 6-polig	<b>2001-556</b> 10	● 6-polig	<b>2002-556</b> 10	
● 7-polig	<b>2001-557</b> 10	● 7-polig	<b>2002-557</b> 10	
● 8-polig	<b>2001-558</b> 10	● 8-polig	<b>2002-558</b> 10	
● 9-polig	<b>2001-559</b> 10	● 9-polig	<b>2002-559</b> 10	<b>Beschriftungsstreifen, unbedruckt,</b> 11 mm breit, 50m-Rolle weiß <b>2009-110</b> 1
● 10-polig	<b>2001-560</b> 10	● 10-polig	<b>2002-560</b> 10	
<b>Zubehör, artikelspezifisch</b>		<b>Zubehör, artikelspezifisch</b>		
<b>Abschlussplatte,</b> für modularen TOPJOB®S-Steckverbinder, 1,5 mm dick grau <b>2002-541</b> 100 (4x25)		<b>Abschlussplatte,</b> für modularen TOPJOB®S-Steckverbinder, 1,5 mm dick grau <b>2002-541</b> 100 (4x25)		
<b>WMB Inline, unbedruckt,</b> dehnbar 4 - 4,2 mm, 2.000 WMB-Schilder (4 mm) auf Rolle weiß <b>2009-114</b> 1		<b>WMB Inline, unbedruckt,</b> dehnbar 5 - 5,2 mm, 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle weiß <b>2009-115</b> 1		
<b>WMB-Multibeschriftungssystem,</b> 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 4 - 4,2 mm unbedruckt <b>793-4501</b> 5		<b>WMB-Multibeschriftungssystem,</b> 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt <b>793-5501</b> 5		
<b>WMB-Multibeschriftungssystem, unbedruckt,</b> 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 4 - 4,2 mm		<b>WMB-Multibeschriftungssystem, unbedruckt,</b> 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm		
gelb	<b>793-4501/000-002</b>	gelb	<b>793-5501/000-002</b>	
rot	<b>793-4501/000-005</b>	rot	<b>793-5501/000-005</b>	
blau	<b>793-4501/000-006</b>	blau	<b>793-5501/000-006</b>	
grau	<b>793-4501/000-007</b>	grau	<b>793-5501/000-007</b>	
orange	<b>793-4501/000-012</b>	orange	<b>793-5501/000-012</b>	
hellgrün	<b>793-4501/000-017</b>	hellgrün	<b>793-5501/000-017</b>	
grün	<b>793-4501/000-023</b>	grün	<b>793-5501/000-023</b>	
violett	<b>793-4501/000-024</b>	violett	<b>793-5501/000-024</b>	
	5		5	
		<b>Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem,</b> 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, Schildchenbreite 5 mm unbedruckt <b>248-501</b> 5		