


X-COM[®] S-SYSTEM

Vorkonfektionierte Federleisten

Serie 2022

0,25 - 2,5 (4) mm ² ① AWG 22 - 12 690 V/6 kV/3 ② I _N 24 A (32 A) ③ Modulbreite 5,2 mm / 0.205 in 10 - 12 mm / 0.43 in ④	0,25 - 2,5 (4) mm ² ① AWG 22 - 12 690 V/6 kV/3 ② I _N 24 A (32 A) ③ Modulbreite 5,2 mm / 0.205 in 10 - 12 mm / 0.43 in ④	0,25 - 2,5 (4) mm ² ① AWG 22 - 12 690 V/6 kV/3 ② I _N 24 A (32 A) ③ Modulbreite 5,2 mm / 0.205 in 10 - 12 mm / 0.43 in ④
---	---	---

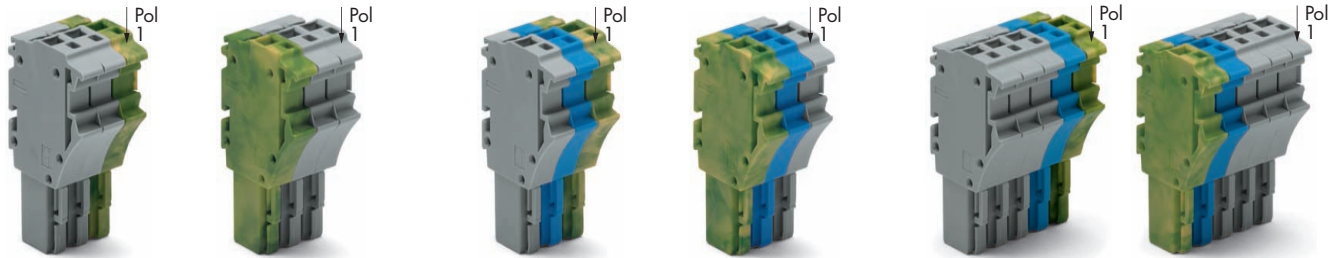

Polzahl	Bestellnr.	VPE	Polzahl	Bestellnr.	VPE	Polzahl	Bestellnr.	VPE
1-Leiter-Federleiste mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb), zum Einstecken in Basisklemmen, kodierbar			1-Leiter-Federleiste mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb), zum Einstecken in Basisklemmen, kodierbar, grau, blau, grün-gelb			1-Leiter-Federleiste mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb), zum Einstecken in Basisklemmen, kodierbar, grau, blau, grün-gelb		
3	2022-103/000-036	100	3	2022-103/000-038	100	5	2022-105/000-038	50
1-Leiter-Federleiste mit PE-Endmodul (grün-gelb), zum Einstecken in Basisklemmen, kodierbar			1-Leiter-Federleiste mit PE-Endmodul (grün-gelb), zum Einstecken in Basisklemmen, kodierbar, grün-gelb, blau, grau			1-Leiter-Federleiste mit PE-Endmodul (grün-gelb), zum Einstecken in Basisklemmen, kodierbar, grün-gelb, blau, grau		
3	2022-103/000-037	100	3	2022-103/000-039	100	5	2022-105/000-039	50
Weitere Polzahlen bis maximal 15-polig auf Anfrage			Weitere Polzahlen bis maximal 15-polig auf Anfrage			Weitere Polzahlen bis maximal 15-polig auf Anfrage		

Zubehör, Federleisten

passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen/WMB Inline (siehe Kapitel 13)

Isolierungsstopp, 5 Stück / Strang, 0,25 - 0,5 mm ² lichtgrau 2002-171 200 (8x25)	WMB-Multibeschriftungssystem, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt 793-5501 5
Isolierungsstopp, 5 Stück / Strang, 0,75 - 1 mm ² dunkelgrau 2002-172 200 (8x25)	WMB Inline, unbedruckt, dehnbar 5 - 5,2 mm, 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle weiß 2009-115 1
Verriegelungsklinke, 4,8 mm breit orange 2022-142 100 (4x25) grau 2022-141 100 (4x25)	Beschriftungsstreifen, unbedruckt, 11 mm breit, 50m-Rolle weiß 2009-110 1
Verriegelungsklinke, 9,6 mm breit orange 2022-152 100 (4x25) grau 2022-151 100 (4x25)	
Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen gelb 2002-115 100 (4x25)	
Zugentlastungsplatte, grau 35 mm breit 734-326 100 (4x25) 6 mm breit 734-327 100 (4x25) 12,5 mm breit 734-328 100 (4x25) 25 mm breit 734-329 100 (4x25) 55 mm breit 734-430 50 (2x25) 75 mm breit 734-431 50 (2x25)	

Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 630 bis 633.