

 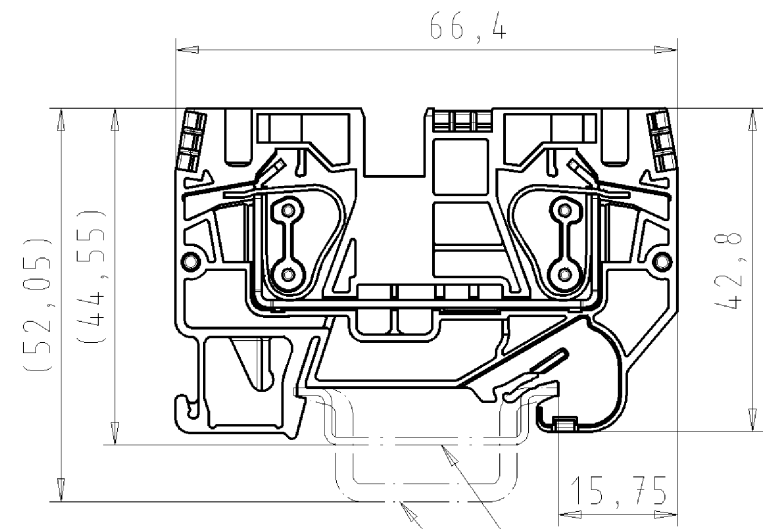


These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

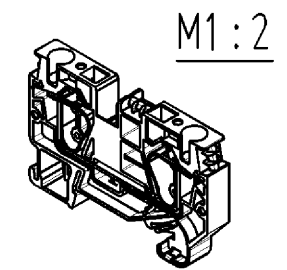

Hutschiene EN 60715-35x7,5
 mounting rail EN 60715-35x7,5
 Hutschiene EN 60715-35x15
 mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

T-Nr. part-no.	Farbe colour	Typ type
56.706.0055.0	grau grey	WKFN 6/35
56.706.0055.6	blau blue	WKFN 6/35 BLAU

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
/		Werkstoff/Material		2007 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No. Index	
/		Maßstab/Scale		gezeichnet/drawn 26.06. Bauer F.		T 56.706.0055.0 01K	
/		1:1		geprüft/checked - -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Vol. mm ³ Öl./Surf. mm ²		Ersatz für/Replacement for: -			
/		wieland		Type		Benennung/Title	
/		Elektrische Verbindungen		DURCHGANGSKLEMME			
Index Datum / Blatt Date / Sheet				fasis pro Federkraftanschluß 6mm ² terminal with spring clamp connection			
Änderung/Revision							

567060055001K_4_CADW1032_Bauer 2007-06-27T09:25:15 1.000 QU-PEM-08/91