


Flachsteckhülsen mit Abzweig, isoliert

Technische Daten

- Werkstoff: CuZn (Messing)
- Oberfläche: galvanisch verzinkt
- Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse
- Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +105 °C
- Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters

 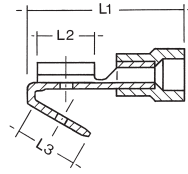


| Quer- schnitt (mm ²) | Steckermaß (mm) | Isolations- farbe | L1 | L2 | D1 | Gewicht per 100 St. ~kg | VE/St. | Bestellnr. |
|--|--------------------|----------------------|----|-----|----|----------------------------|--------|------------|
| 0,5 - 1 | 6,3 x 0,8 | rot | 22 | 7,5 | 8 | 0,15 | 100 | 18 0280 |
| 1,5 - 2,5 | 6,3 x 0,8 | blau | 22 | 7,5 | 8 | 0,15 | 100 | 18 0282 |
| 4 - 6 | 6,3 x 0,8 | gelb | 25 | 8 | 8 | 0,21 | 100 | 18 0284 |

Flachstecker, isoliert

Technische Daten

- Werkstoff: CuZn (Messing)
- Oberfläche: galvanisch verzinkt
- Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse
- Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +105 °C
- Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters




| Quer- schnitt (mm ²) | Steckermaß (mm) | Isolations- farbe | L1 | L2 | D1 | Gewicht per 100 St. ~kg | VE/St. | Bestellnr. |
|--|--------------------|----------------------|------|-----|----|----------------------------|--------|------------|
| 0,5 - 1 | 2,8 x 0,8 | rot | 14,6 | 5,5 | | 0,09 | 100 | 18 0286 |
| | 4,8 x 0,8 | rot | 18,5 | 6,5 | | 0,08 | 100 | 18 0288 |
| | 6,3 x 0,8 | rot | 22 | 7,5 | | 0,1 | 100 | 18 0290 |
| 1,5 - 2,5 | 4,8 x 0,8 | blau | 18,5 | 6,5 | | 0,09 | 100 | 18 0291 |
| | 6,3 x 0,8 | blau | 22 | 7,5 | | 0,1 | 100 | 18 0292 |
| 4 - 6 | 6,3 x 0,8 | gelb | 22 | 7,5 | | 0,16 | 100 | 18 0294 |

Rundsteckhülsen, isoliert

Technische Daten

- Werkstoff: CuZn (Messing)
- Oberfläche: galvanisch verzinkt
- Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse
- Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +105 °C
- Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters

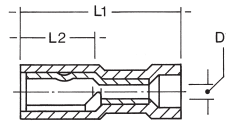

| Quer- schnitt (mm ²) | Steckermaß (mm) | Isolations- farbe | L1 | L2 | D1 | Gewicht per 100 St. ~kg | VE/St. | Bestellnr. |
|--|--------------------|----------------------|----|----|-----|----------------------------|--------|------------|
| 0,5 - 1 | 4 | rot | 24 | 13 | 1,6 | 0,12 | 100 | 18 0310 |
| 1,5 - 2,5 | 5 | blau | 24 | 13 | 2,3 | 0,15 | 100 | 18 0312 |
| 4 - 6 | 5 | gelb | 24 | 13 | 3,6 | 0,2 | 100 | 18 0314 |