 


X-COM® -SYSTEM


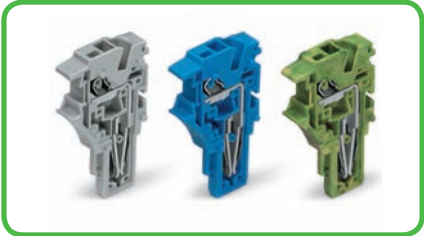
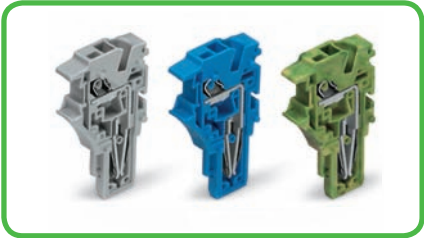
Federleisten zum Selbstkonfektionieren

BAND 1

0,25 – 2,5 (4) mm² | AWG 22 – 12
 690 V/6 kV/3 ①
 I_N 24 (32) A **
 Modulbreite 5,2 mm / 0.205 in
 10 – 12 mm / 0.43 in



- ① 690V = Bemessungsspannung
- 6 kV = Bemessungs-Stoßspannung
- 3 = Verschmutzungsgrad

	Polzahl	Bestell-Nr.	VPE
	1-Leiter Anfangsmodul mit integrierter Abschlussplatte		
	grau	2022-161	250
	blau	2022-164	250
	grün-gelb	2022-167	250
	1-Leiter Mittelmodul		
	grau	2022-171	250
	blau	2022-174	250
	grün-gelb	2022-177	250
	1-Leiter Endmodul		
	grau	2022-181	250
	blau	2022-184	250
	grün-gelb	2022-187	250

Zubehör passendes Beschriftungssystem **WMB, WMB Inline, Beschriftungstreifen** (siehe Gesamtkatalog W4 Band 1, Kapitel 14)

** Strombelastbarkeitskurven und Zubehör siehe Gesamtkatalog W4 Band 1, Kap. 9