 


# X-COM® SYSTEM


## 1-Leiter/1-Pin-Basisklemmen

### Serie 2022

BAND 1

0,25 – 2,5 (4) mm<sup>2</sup> | AWG 22 – 12  
 500 V/6 kV/3 ①  
 I<sub>N</sub> 24 (32) A\*  
 Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in  
 10 – 12 mm / 0.43 in

- ① 500 V = Bemessungsspannung  
 6 kV = Bemessungs-Stoßspannung  
 3 = Verschmutzungsgrad
- ② (siehe auch Gesamtkatalog W4 Band 1 Kapitel 15)  
 Beachten Sie bitte die Anwendungstechnischen  
 Hinweise im Gesamtkatalog W4 Band 1  
 Seiten 2.43 – 2.45

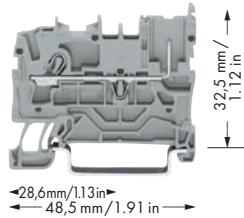

| Beschreibung   |  | Bestell-Nr.                | VPE          |
|--|--|----------------------------|--------------|
| <b>1-Leiter/1-Pin-Basisklemme,</b><br>passend für TS 35 nach EN 60 715   | <b>1-Leiter/1-Pin-Basisklemme</b>  |                            |              |
|  | grau   | 2022-1201                  | 100          |
|  | blau   | 2022-1204                  | 100          |
|  | <b>1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme</b>   |                            |              |
|  | grün-gelb  | 2022-1207                  | 100          |
| <b>Zubehör</b>   | passendes Beschriftungssystem <b>WMB / WMB Inline / Beschriftungstreifen</b> |                            |              |
|  <b>Abschluss- und Zwischenplatte</b>                                 | 1 mm dick  |                            |              |
|  | grau   | 2022-1291                  | 100 (4 x 25) |
|  | orange   | 2022-1292                  | 100 (4 x 25) |
|  <b>Isolierungs-Stopp,</b>  | lichtgrau  | 0,25 – 0,5 mm <sup>2</sup> | 200 Stränge  |
| 5 Stück/Strang   | dunkelgrau   | 0,75 – 1 mm <sup>2</sup>   | 200 Stränge  |
|  <b>Kammbrücker,</b> lichtgrau, isoliert,<br>I <sub>N</sub> 25 A      | 2-fach   | 2002-402                   | 200 (8 x 25) |
|  | 3-fach   | 2002-403                   | 200 (8 x 25) |
|  | 4-fach   | 2002-404                   | 200 (8 x 25) |
|  | 5-fach   | 2002-405                   | 100 (4 x 25) |
|  | :  | :                          | :            |
|  | 10-fach  | 2002-410                   | 100 (4 x 25) |
|  <b>Kammbrücker,</b> lichtgrau, isoliert,<br>I <sub>N</sub> 25 A      | von 1 auf 3  | 2002-433                   | 200 (8 x 25) |
|  | von 1 auf 4  | 2002-434                   | 200 (8 x 25) |
|  | von 1 auf 5  | 2002-435                   | 100 (4 x 25) |
|  | :  | :                          | :            |
|  | von 1 auf 10   | 2002-440                   | 100 (4 x 25) |
|  <b>Steckbare Leitungsbrücker Ø,</b><br>isoliert, 9 A                 | L = 60 mm  | 2009-412                   | 10           |
| Leitungsquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup>  | L = 110 mm   | 2009-414                   | 10           |
|  | L = 250 mm   | 2009-416                   | 10           |
|  <b>Träger mit 6 Kodierstiften,</b><br>zur Kodierung der Federleisten | orange   | 2022-100                   | 100 (4 x 25) |
|  <b>Warnabdeckung,</b><br>mit schwarzem Blitzpfeil,<br>für 5 Klemmen  | gelb   | 2002-115                   | 100 (4 x 25) |
|  <b>Prüfstift,</b> 1 mm Ø   |  | 859-500                    |              |



Federleisten mit CAGE CLAMP®-S-Anschluss  
 siehe Seite 52

\* Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage