




Produktinformation MAB 3 S


Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: Audio/Video-Steckverbinder: DIN EN 60 130-09 Steckverbinder (MAS/MAK-Serie): ohne Verschraubung: Einbaubuchsen: MAB 3 S

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256282-24384-24385-24386-34455/de/conf/uistate>

| | |
|-----------------------------|---|
| Name | MAB 3 S |
| |  |
| | Einbaubuchse mit Flansch; Lötanschluß |
| Lieferinformationen | |
| Lieferstatus | bestellbar |
| Produktbeschreibung | |
| Typ | MAB 3 S |
| Bestell-Nr. | 930 018-200 |
| Kontaktart | Buchse |
| Beschreibung | Einbaubuchse mit Flansch; Lötanschluß |
| Polzahl | 3 |
| Leitungsquerschnitt | <= 0,34 mm ² |
| Technische Daten | |
| NF-Ausgang "Phone" | EN 60 130-09 |
| Polbild-DIN | DIN 41 524 |
| Bemessungsstrom | 4 A |
| Bemessungsspannung | AC/DC 34 V |
| Anschlußart | löten |
| Werkstoff | |
| Kontaktmaterial (Buchse) | Messing |
| Kontaktflächenmaterial | verzinkt |
| Kontaktträgermaterial | PA 66/UL-Standard 94V-2 |
| Gehäusematerial | Stahl vernickelt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzgrad (IEC 60529) | IP 30 |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +60 °C |

Bilder

Zeichnung

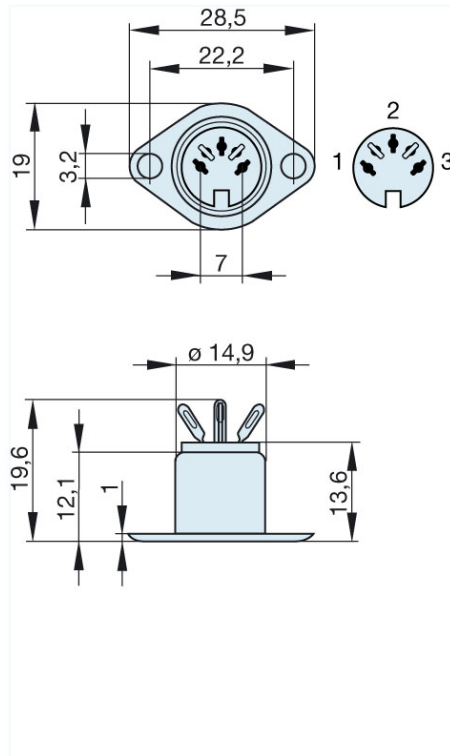

Belden Deutschland GmbH
Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.