



## Produktinformation MAB 6

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: Audio/Video-Steckverbinder: DIN EN 60 130-09 Steckverbinder (MAS/MAK-Serie): ohne Verschraubung: Einbaubuchsen: MAB 6

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256282-24384-24385-24386-34660/de/conf/uistate>

Name MAB 6



Einbaubuchse mit Flansch; Lötanschluß

### Lieferinformationen

Lieferstatus bestellbar

### Produktbeschreibung

Typ MAB 6

Bestell-Nr. 930 011-200

Kontaktart Buchse

Beschreibung Einbaubuchse mit Flansch; Lötanschluß

Polzahl 6

Leitungsquerschnitt  $\leq 0,34 \text{ mm}^2$

### Technische Daten

NF-Ausgang "Phone" EN 60 130-09

Polbild-DIN DIN 45 322

Bemessungsstrom 4 A

Bemessungsspannung AC/DC 34 V

Anschlußart löten

### Werkstoff

Kontaktmaterial (Buchse) Messing

Kontaktflächenmaterial verzinkt

Kontaktträgermaterial PA 66/UL-Standard 94V-2

Gehäusematerial Stahl vernickelt


### Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529) IP 30

Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C

Bilder

Zeichnung

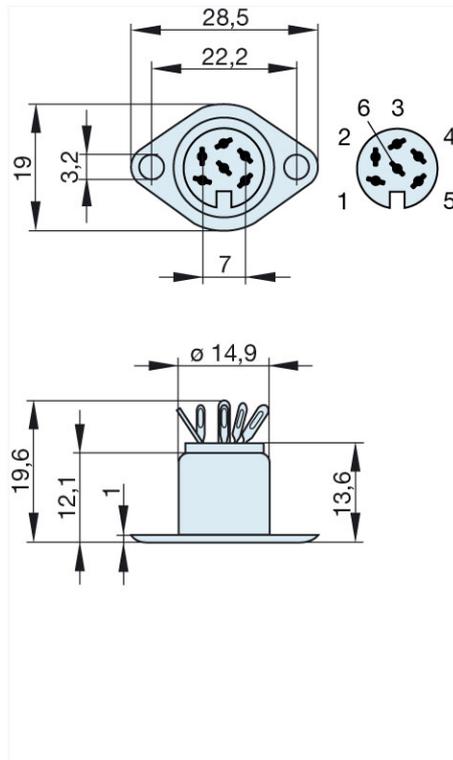

**Belden Deutschland GmbH**  
Im Gewerbepark 2  
58579 Schalksmühle  
Germany  
Telefon: +49 7127/14-1806  
E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.