
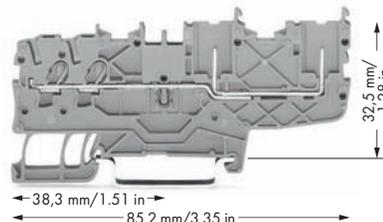


0,14 - 1 (1,5) mm ² ① AWG 24 - 16 500 V/6 kV/3 ② I _N 13,5 A ③ Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 in ④ 9 - 11 mm / 0.39 in	0,14 - 1 (1,5) mm ² ① AWG 24 - 16 500 V/6 kV/3 ② I _N 13,5 A ③ Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 in ④ 9 - 11 mm / 0.39 in
---	---

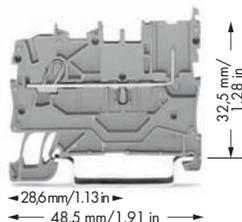

- ① anschließbar: 0,14 mm² - 1,5 mm² „e + f“; direkt steckbar: 0,5 mm² - 1,5 mm² „e“ und 0,5 mm² - 0,75 mm² „Aderenhülse mit Kunststoffkragen, 10 mm“
- ② 500 V= Bemessungsspannung
6 kV= Bemessungstoßspannung
3= Verschmutzungsgrad (siehe auch Kapitel 14)
- ③ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage
- ④ Abisolierlänge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Zubehör
1-Leiter/1-Pin-Basisklemme, für TS 35, nach EN 60715		2-Leiter/2-Pin-Basisklemme, für TS 35, nach EN 60715		Prüfadapter, für Prüfstecker Ø 4 mm grau 2009-174 100 (4x25)
● grau 2020-1201 50	● blau 2020-1204 50	● grau 2020-1401 50	● blau 2020-1404 50	
1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme, für TS 35, nach EN 60715		2-Leiter/2-Pin-PE-Basisklemme, für TS 35, nach EN 60715		Bananenstecker, für Buchsendurchmesser 4 mm, farbig sortiert 215-111 50
● grün-gelb 2020-1207 50	● grün-gelb 2020-1407 50			
Achtung: Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu setzen.		Achtung: Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu setzen.		Prüfabgriff, für max. 2,5 mm ² grau 2009-182 100 (4x25)
Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch		
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick		Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick		Prüfstecker, mit 500mm-Leitung, Ø 2 mm rot 210-136 50
orange 2020-1292 100 (4x25)	grau 2020-1291 100 (4x25)	orange 2020-1492 100 (4x25)	grau 2020-1491 100 (4x25)	
Zubehör, Serie 2020 passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen (siehe Kapitel 13)				
Kammbrücker, isoliert, I _N 14 A, lichtgrau		Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen gelb 2000-115 100 (4x25)		Beschriftungsstreifen, unbedruckt, 11 mm breit, 50m-Rolle weiß 2009-110 1
2-fach 2000-402 200 (8x25)	3-fach 2000-403 200 (8x25)	Träger mit 6 Kodierstiften, zur Kodierung der Federleisten orange 2020-100 100 (4x25)		
4-fach 2000-404 200 (8x25)	5-fach 2000-405 100 (4x25)	Prüfstift, Ø 1 mm 859-500 1		WMB-Multibeschriftungssystem, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, für Klemmenbreite 3,5 mm unbedruckt 793-3501 5
6-fach 2000-406 100 (4x25)	7-fach 2000-407 100 (4x25)	Schraubenlose Endklammer, für TS 35, 6 mm breit grau 249-116 100 (4x25)		
8-fach 2000-408 100 (4x25)	9-fach 2000-409 100 (4x25)	1-Leiter-Federleiste grau 2020-102 100		Schraubenlose Endklammer, für TS 35, 10 mm breit grau 249-117 50 (2x25)
10-fach 2000-410 100 (4x25)	2-Leiter-Federleiste grau 2020-202 100			
Kammbrücker, isoliert, I _N 14 A, lichtgrau				
1 - 3 2000-433 200 (8x25)	1 - 4 2000-434 200 (8x25)			
1 - 5 2000-435 100 (4x25)	1 - 6 2000-436 100 (4x25)			
1 - 7 2000-437 100 (4x25)	1 - 8 2000-438 100 (4x25)			
1 - 9 2000-439 100 (4x25)	1 - 10 2000-440 100 (4x25)			
Dreieckbrücker, 1-2 3-4 5-6, I _N = I _N Klemme, lichtgrau 1-2 3-4 5-6 2000-406/020-000 100 (4x25)				