



■ **Isolierte Flachsteckhülsen 0,5 - 6 mm²**

■ Für fein- und feinstdrähtige Leiter

Eigenschaften


- vollisoliert
- Isolierhülse: PVC / PA, halogenfrei
- Farbkodierung für Querschnittszuordnung

Werkstoff

- CuZn (Messing)

Oberfläche

- verzinkt

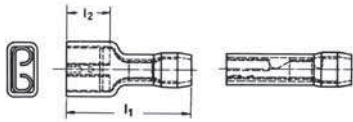

Nennquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	Farbe	Steckdicke	Steckbreite	Abmessung mm			Isolierstoff	Gewicht/100 St. ~ kg	VE/St.
					l1	l2	s			
0,5-1	8201V	■	0,5	2,8	19,0	5,5	0,25	PA	0,07	100
	8201AV	■	0,8	2,8	19,0	5,5	0,25	PA	0,07	100
	8202V	■	0,5	4,8	20,0	7,0	0,30	PVC	0,10	100
	8203V	■	0,8	4,8	20,0	7,0	0,30	PVC	0,10	100
	720V	■	0,8	6,3	21,0	7,5	0,45	PVC	0,08	100
1,5-2,5	8301V	■	0,5	2,8	20,0	8,0	0,35	PVC	0,14	100
	8301AV	■	0,8	2,8	20,0	8,0	0,35	PVC	0,14	100
	8302V	■	0,5	4,8	20,5	7,0	0,30	PVC	0,11	100
	8303V	■	0,8	4,8	20,5	7,0	0,30	PVC	0,11	100
	730V	■	0,8	6,3	21,0	7,5	0,45	PVC	0,15	100
4-6	8502V	■	0,5	4,8	20,5	9,5	0,40	PVC	0,15	100
	8503V	■	0,8	4,8	20,5	9,5	0,40	PVC	0,15	100
	750V	■	0,8	6,3	25,5	11,5	0,45	PVC	0,16	100

► Werkzeug: siehe Tabelle Seite 178