

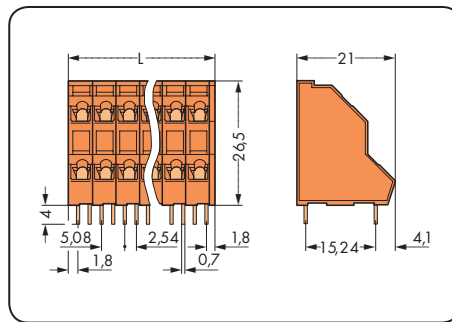
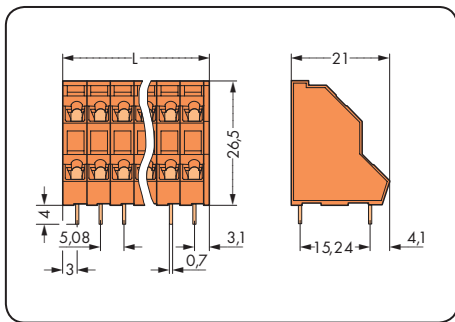
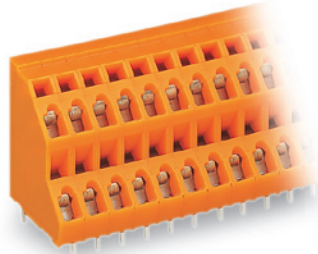
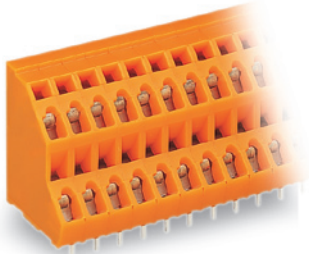


Lötstifte in Reihe Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in		Lötstifte versetzt Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in	
0,08 - 2,5 mm ²	AWG 28 - 12	0,08 - 2,5 mm ²	AWG 28 - 12
320 V/4 kV/2 21 A	300 V/10 A	320 V/4 kV/2 21 A	300 V/10 A

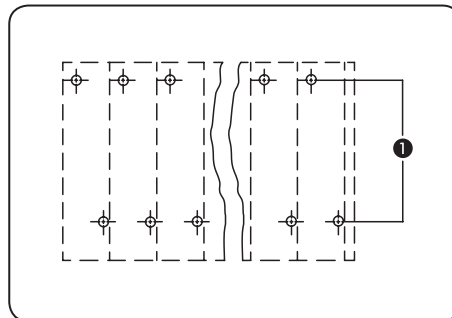

$L = (\text{Polzahl} \times \text{Rastermaß}) + 1 \text{ mm}$

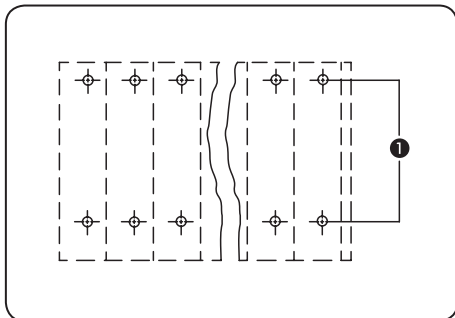

Lötstifte in Reihe

Lötstifte um das halbe Rastermaß versetzt

- ① mögliche Spannung innerhalb der Polbreite
 320 V/4 kV/3 (III)
 320 V/4 kV/2 (III)
 630 V/4 kV/2 (II)

Polzahl	Bestellnr.	VPE	Polzahl	Bestellnr.	VPE
Doppelstock-Klemmenleiste, 2 Lötstifte in Reihe, orange			Doppelstock-Klemmenleiste, 2 Lötstifte um das halbe Rastermaß versetzt, orange		
2 x 2	736-302	161	2 x 2	736-402	161
3 x 2	736-303	112	3 x 2	736-403	112
4 x 2	736-304	84	4 x 2	736-404	84
6 x 2	736-306	56	6 x 2	736-406	56
8 x 2	736-308	42	8 x 2	736-408	42
12 x 2	736-312	28	12 x 2	736-412	28
16 x 2	736-316	21	16 x 2	736-416	21
24 x 2	736-324	14	24 x 2	736-424	14