 



Bezeichnung **Bauform B / Bauform C - Flachdichtung, Industrie, NBR beige; Serie 220/230**

Bestellnummer **16 8110 000**

## Abbildung



## Maßzeichnung

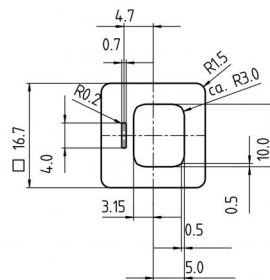

## Technische Daten

Temperaturbereich **-40°C bis +100°C**

## Passende Produkte

- 33 5934 300 000 - Magnetventilsteckdose Industrie, umspritzt, Kabelmantel PUR
- 33 5934 500 000 - Magnetventilsteckdose Industrie, umspritzt, Kabelmantel PUR
- 33 5935 300 000 - Magnetventilsteckdose Industrie, umspritzt, Kabelmantel PUR
- 33 5935 500 000 - Magnetventilsteckdose Industrie, umspritzt, Kabelmantel PUR
- 33 5937 300 520 - Magnetventilsteckdose Industrie, umspritzt, Kabelmantel PUR, beschaltet, LED, Schaltung Z20
- 33 5937 500 520 - Magnetventilsteckdose Industrie, umspritzt, Kabelmantel PUR, beschaltet, LED, Schaltung Z20
- 43 1930 000 03 - Gerätesteckdose Industrie, Kabeldurchlass 4 – 6 mm, (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8106-071)
- 43 1930 004 03 - Gerätesteckdose Industrie, metrisches Gewinde M12, Kabeldurchlass 4 – 6 mm, (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8106-071)
- 43 1932 000 04 - Gerätesteckdose Industrie, Kabeldurchlass 4 – 6 mm, (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8106-071)
- 43 1932 004 04 - Gerätesteckdose Industrie, metrisches Gewinde M12, Kabeldurchlass 4 – 6 mm, (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8106-071)