


Kurzschlussbrücken RM 2,54/5,08mm, für 0,635mm Vierkantstifte Mini Jumpers, 2.54/5.08mm Pitch, for 0.635mm Square Pins


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Phosphorbronze <i>Phosphor bronze</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Gold über Nickel <i>Gold over nickel</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>< 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>> 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V _{AC} <i>500V_{AC}</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3A <i>3A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +105°C <i>-40°C ... +105°C</i>

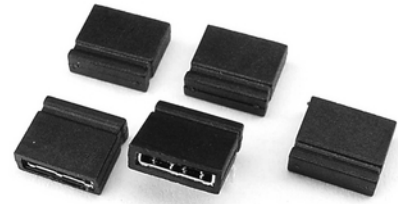

© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für Vierkantstifte 0,635mm.
Accepts rectangular pins 0.635mm.

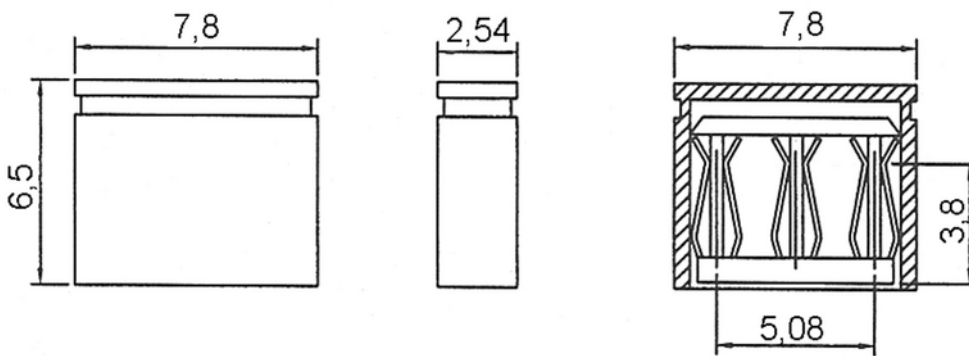

Series	Type	Colour	Plating
265	101 101 Geschlossen <i>Closed</i>	10 10 Schwarz (andere Farben auf Anfrage) <i>Black (more colours on request)</i>	00 00 Vergoldet <i>Gold plated</i>