



EPIC® H-A 10 AG-LB

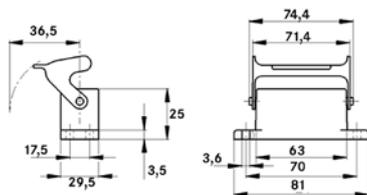

EPIC® H-A 10 AD-LB

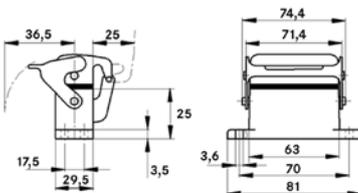

■ Nutzen

- Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse

■ Anwendungsgebiete

- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik
- Elektroniklabor

■ Gehäuse

- Material: Aluminiumlegierung, grau
- Schutzart verriegelt: max. IP65
- inkl. Flachdichtung

■ Produkteigenschaften

EPIC® H-A 10 AG-LB

- Anbaugehäuse
- 1 Längsbügel

EPIC® H-A 10 AD-LB

- Anbaugehäuse
- 1 Längsbügel
- Metall-Schutzdeckel

■ Passende Einsätze

- EPIC® H-A 10 siehe Seite 13
- EPIC® STA 14 Schraubanschluss siehe Seite 16

- EPIC® H-D 15 gedreht siehe Seite 21
- EPIC® H-D 15 gestanzt siehe Seite 21
- EPIC® STA 14 Lötanschluss siehe Seite 16
- Eine Auswahlhilfe für Einsätze und passende Gehäuse finden Sie in der Auswahltabelle A10

Artikelnummer	Artikel	Stück / VPE
H-A Gehäuse: Anbaugehäuse (Längsbügel)		
10442000	H-A 10 AG-LB	5
H-A Gehäuse: Anbaugehäuse (Schutzdeckel, Längsbügel)		
70444000	H-A 10 AD-LB	5