


Drehmoment für Kabelgehäuse und Kabelverschraubung
min. 1 Nm
max. 2 Nm

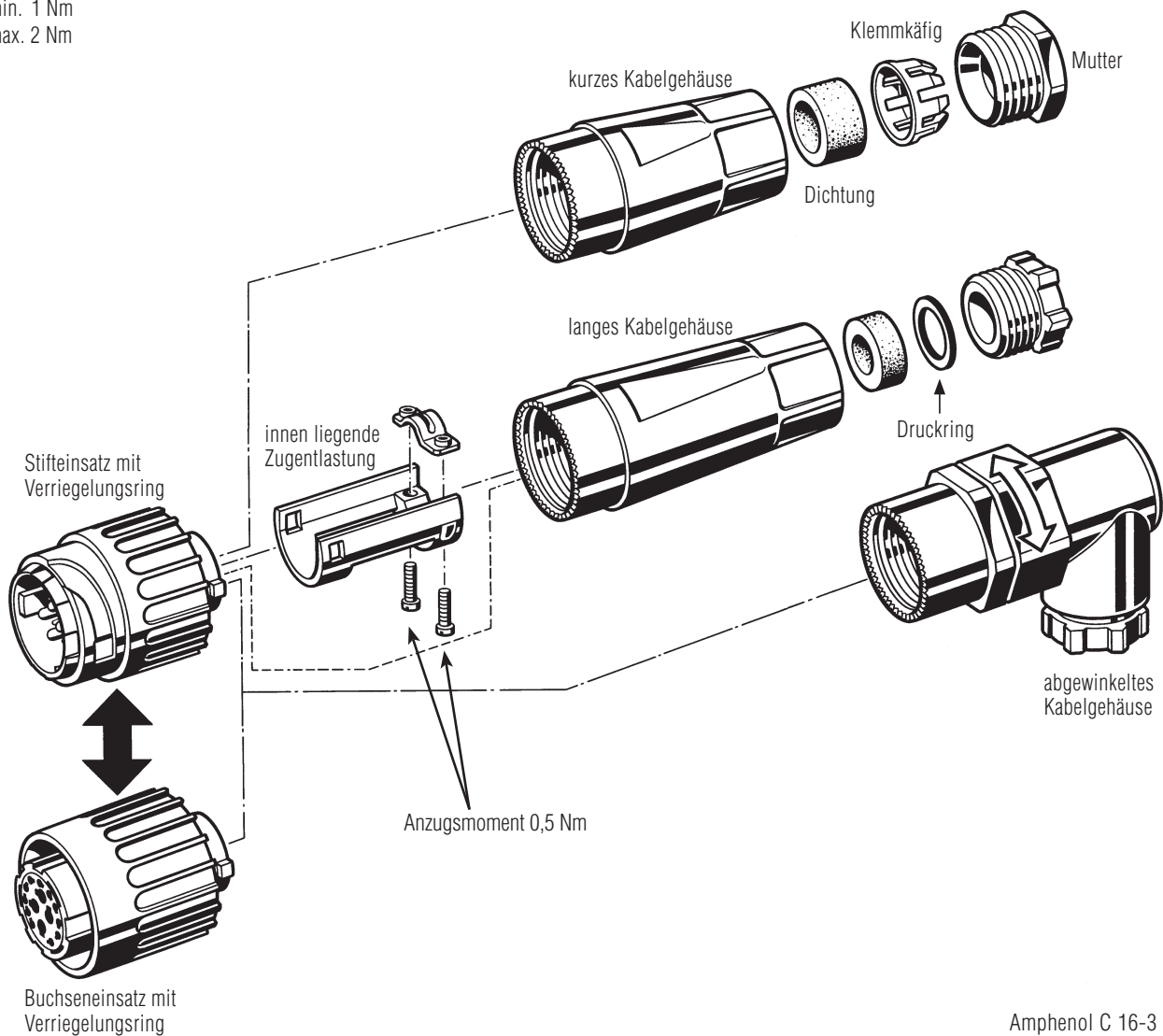

Amphenol C 16-3

Abisolierlängen

Schraubkontakte		7,0 ⁺¹ mm ¹⁾
Crimpkontakte	0,09 - 0,25 mm ²	3 ^{+0,5} mm
	0,35 - 0,50 mm ²	3 ^{+0,5} mm
	0,50 - 2,50 mm ²	3,5 ⁺¹ mm

¹⁾ Aderendhülse wird empfohlen

HINWEIS:

Die angegebenen Kennwerte sind Anhaltswerte und können je nach Kabelausführung abweichen. Bei der Kabel- und Leitungsauswahl ist deren Verwendbarkeit in Bezug auf die Kabelverschraubung abzustimmen.

C 16-3

Gehäusegröße 2 Kabelstecker



I



H



K


Beschreibung	Maßzeichnung	Polzahl	Kontakte ²⁾	Bestellnummer Kabelaussgang		
				Ø 12-14	Ø 14-16	Ø 19-21
Kabelstecker, Bauform I, 5 + PE Schraubanschluss, 12 + PE-, 14 + PE- und 19 + PE-Ausführung ohne Kontakte ¹⁾ mit Kabelzugentlastungsklemme		5 + PE	—	C016 20I005 103 2	C016 20I005 104 2	C016 20I005 105 2
		12 + PE	9 x .N 01 016 00... 4 x .N 01 025 00...	C016 10I012 003 2	C016 10I012 004 2	C016 10I012 005 2
		14 + PE	4 x .N 01 015 00... 11 x .N 01 016 00...	C016 10I014 003 2	C016 10I014 004 2	C016 10I014 005 2
		19 + PE	.N 01 015 000...	C016 10I019 003 2	C016 10I019 004 2	C016 10I019 005 2
Kabelstecker, Bauform H, 5 + PE Schraubanschluss, 12 + PE-, 14 + PE- und 19 + PE-Ausführung ohne Kontakte ¹⁾ mit Klemmkäfig		5 + PE	—	C016 20H005 103 2	C016 20H005 104 2	—
		12 + PE	9 x .N 01 016 00... 4 x .N 01 025 00...	C016 10H012 003 2	C016 10H012 004 2	—
		14 + PE	4 x .N 01 015 00... 11 x .N 01 016 00...	C016 10H014 003 2	C016 10H014 004 2	C016 10H014 005 2
		19 + PE	.N 01 015 00...	C016 10H019 003 2	C016 10H019 004 2	—
Kabelstecker, Bauform K, 5 + PE Schraubanschluss, 12 + PE-, 14 + PE- und 19 + PE-Ausführung ohne Kontakte ¹⁾ mit Klemmkäfig		5 + PE	—	—	C016 20K005 104 2	—
		12 + PE	9 x .N 01 016 00... 4 x .N 01 025 00...	—	C016 10K012 004 2	—
		14 + PE	4 x .N 01 015 00... 11 x .N 01 016 00...	—	C016 10K014 004 2	—
		19 + PE	.N 01 015 00...	—	C016 10K019 004 2	—

C 16-3

Gehäusegröße 2 Gerätedosen



G

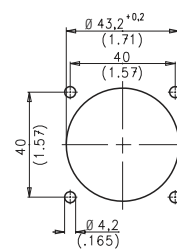

Montageausschnitt

Beschreibung	Maßzeichnung	Polzahl	Kontakte ²⁾	Bestellnummer
Gerätedose, Bauform G, 5 + PE Schraubanschluss, 12 + PE-, 14 + PE- und 19 + PE-Ausführung ohne Kontakte ¹⁾		5 + PE	—	C016 20G005 100 2
		12 + PE	9 x .N 02 016 00... 4 x .N 02 025 00...	C016 10G012 000 2
		14 + PE	4 x .N 02 015 00... 11 x .N 02 016 00...	C016 10G014 000 2
		19 + PE	.N 02 015 00...	C016 10G019 000 2

¹⁾ Crimpkontakte bitte separat bestellen, siehe Seite 21/22.

²⁾ Bestellnummernsystem für Crimpkontakte, siehe Seite 23.