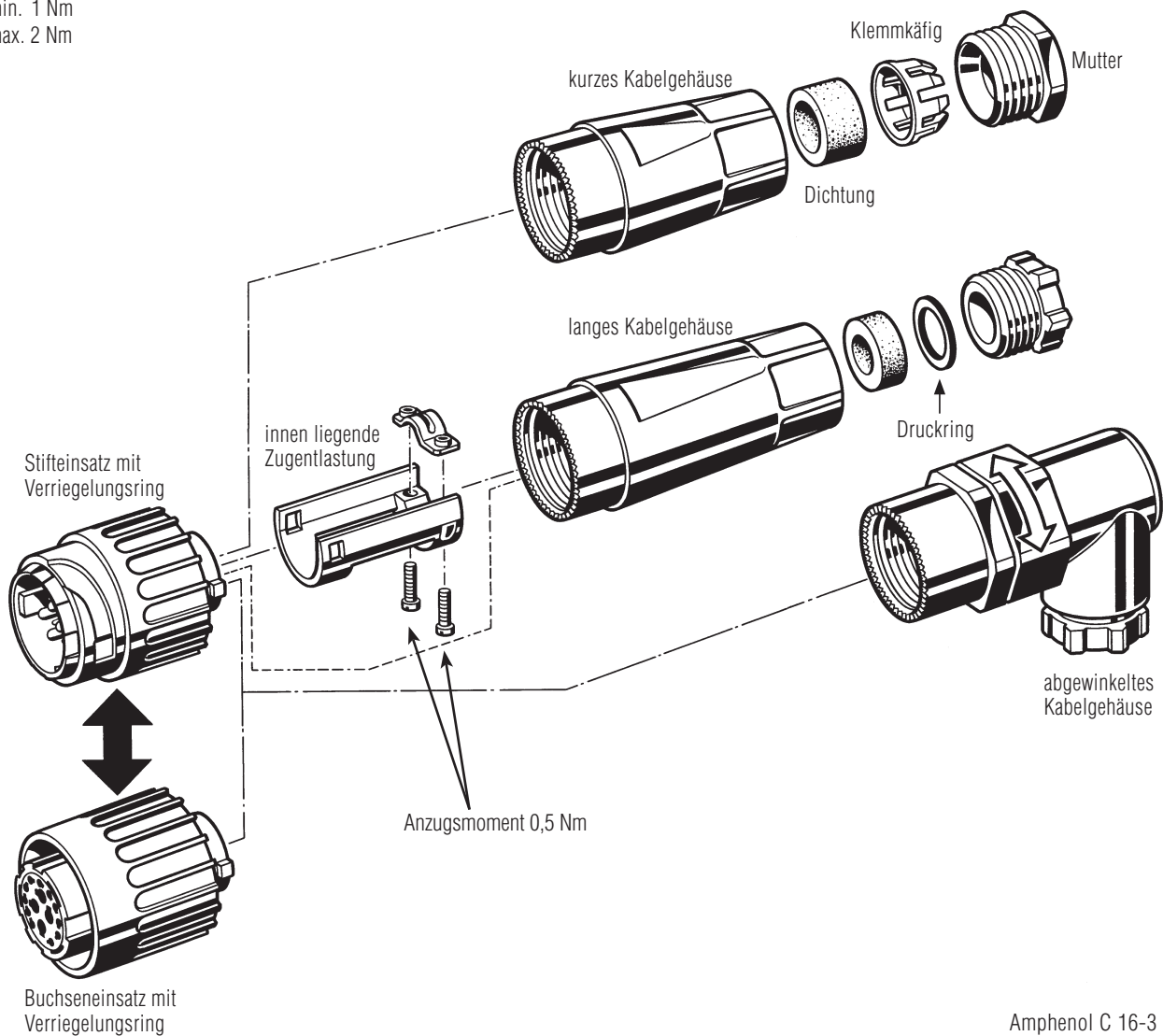


Drehmoment für Kabelgehäuse und Kabelverschraubung
min. 1 Nm
max. 2 Nm



Amphenol C 16-3

Abisolierlängen

Schraubkontakte		7,0 ⁺¹ mm ¹⁾
Crimpkontakte	0,09 - 0,25 mm ²	3 ^{+0,5} mm
	0,35 - 0,50 mm ²	3 ^{+0,5} mm
	0,50 - 2,50 mm ²	3,5 ⁺¹ mm

¹⁾ Aderendhülse wird empfohlen

HINWEIS:

Die angegebenen Kennwerte sind Anhaltswerte und können je nach Kabelausführung abweichen. Bei der Kabel- und Leitungsauswahl ist deren Verwendbarkeit in Bezug auf die Kabelverschraubung abzustimmen.

C 16-3

Gehäusegröße 1 Kabelstecker



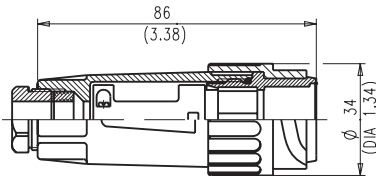
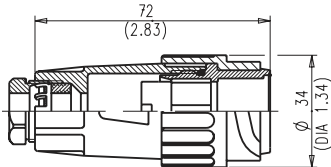
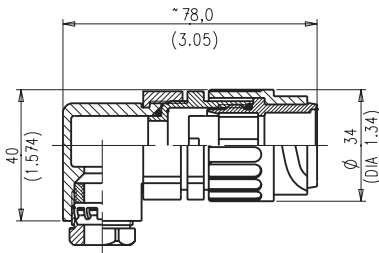
I



H



K

Beschreibung	Maßzeichnung	Polzahl	Kontakte ²⁾	Bestellnummer Kabelausgang	
				Ø 10-12	Ø 12-14
Kabelstecker für Crimpkontakte, Bauform I, ohne Kontakte ¹⁾ mit Kabelzugentlastungsklemme		8 + PE	.N 01 016 00...	C016 10I008 002 1	C016 10I008 003 1
		14 + PE	11 x .N 01 015 00... 4 x .N 01 025 00...	C016 10I014 002 1	C016 10I014 003 1
		12+3+PE	12 x .N 01 015 00... 4 x .N 01 016 00...	C016 10I015 002 1	C016 10I015 003 1
		17 + PE	.N 01 015 00...	C016 10I017 002 1	C016 10I017 003 1
				Kabelausgang	
				Ø 8-10	Ø 10-12
Kabelstecker für Crimpkontakte, Bauform H, ohne Kontakte ¹⁾ mit Klemmkäfig		8 + PE	.N 01 016 00...	C016 10H008 002 1	C016 10H008 003 1
		14 + PE	11 x .N 01 015 00... 4 x .N 01 025 00...	C016 10H014 002 1	C016 10H014 003 1
		12+3+PE	12 x .N 01 015 00... 4 x .N 01 016 00...	C016 10H015 002 1	C016 10H015 003 1
		17 + PE	.N 01 015 00...	C016 10H017 002 1	C016 10H017 003 1
Kabelstecker für Crimpkontakte, Bauform K, ohne Kontakte ¹⁾ mit Klemmkäfig		8 + PE	.N 01 016 00...	C016 10K008 002 1	C016 10K008 003 1
		14 + PE	11 x .N 01 015 00... 4 x .N 01 025 00...	C016 10K014 002 1	C016 10K014 003 1
		12+3+PE	12 x .N 01 015 00... 4 x .N 01 016 00...	C016 10K015 002 1	C016 10K015 003 1
		17 + PE	.N 01 015 00...	C016 10K017 002 1	C016 10K017 003 1

¹⁾ Crimpkontakte bitte separat bestellen, siehe Seite 21/22.

²⁾ Bestellnummernsystem für Crimpkontakte, siehe Seite 23.