

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - 1652936

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



RJ45-Buchseneinsatz, für Freenet-System, CAT5e, 8-polig, geschirmt, mit Kabelanschluss (IDC-Schnellanschluss), für starre Adern AWG 24 ... 22



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918969929

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	8
Anzahl der Steckplätze	1
Geschirmt	ja
Steckzyklen	≥ 750
Anschlussart	IDC
Anschlussquerschnitt	0,2 mm ² ... 0,32 mm ² (starr)
Anschlussquerschnitt	0,14 mm ² ... 0,35 mm ² (flexibel)
Anschlussquerschnitt AWG	24 ... 22 (starr)
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 22 (flexibel)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	0 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Schutzart	IP20

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontaktträger	PC
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel

Elektrische Kennwerte

Polzahl	8
Nennspannung U _N	50 V

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - 1652936

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

Nennstrom I_N	1 A
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Bemessungsstrom	1 A
Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	1

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438


UNSPSC


UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

UL Listed / cUL Listed / GOST / cULus Listed /

Approbationsdetails

UL Listed 

cUL Listed 
--

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - 1652936

Approbationen

GOST 

cULus Listed 

Zubehör

Anbaurahmen

VS-A-F-IP67 - 1653744



VS-A-F-IP67-BK - 1658668



VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - 1405358



VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - 1405222



RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - 1652936


Zubehör

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - 1608197



Zeichnungen

Maßzeichnung

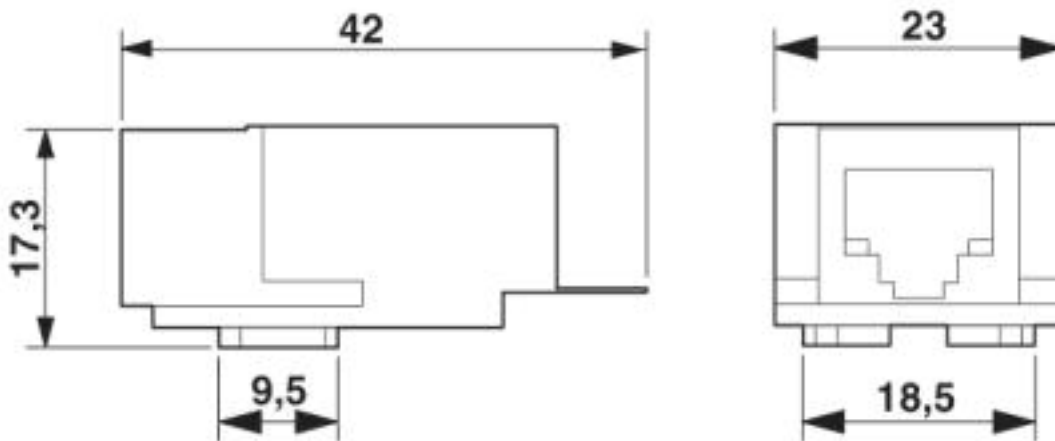

RJ45-Buchseneinsatz

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - 1652936

Schemazeichnung

