


High-Density D-Sub-Steckverbinder, gerade, für PCB Montage
High-Density D-Sub-connectors, straight, for PCB mounting

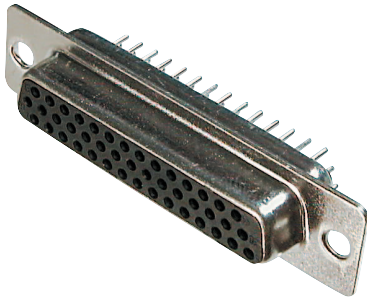

Isolierkörper

PBT, glasfaserverstärkt,
UL94V-0

Isolationswiderstand

1000MΩ min. bei 500V DC

Spannungsfestigkeit

1000V / 1 Minute

Stromennbelastung

3A

Betriebstemperaturbereich

-55°C bis +105°C

Insulators

PBT, glass filled,
UL94V-0

Insulations resistance

1000MΩ min. at 500V DC

Dielectric voltage

1000V / 1 minute

Current rating




3A

Operating temperature

-55°C to +105°C

Dimensions

No. of contacts	A	B	C	D	E	F
15	30.81	24.99	16.92	16.33	2.29	19.20
26	39.14	33.32	26.50	24.66	2.29	27.70
44	53.04	47.04	38.96	38.38	2.29	41.10
62	69.32	63.50	55.42	54.84	2.41	57.30

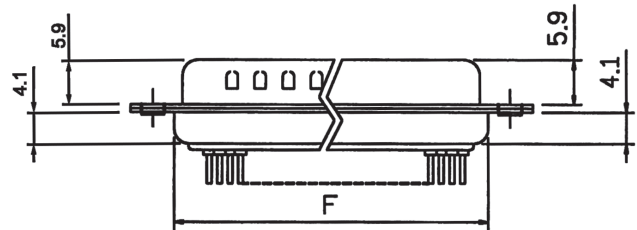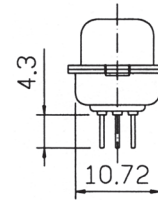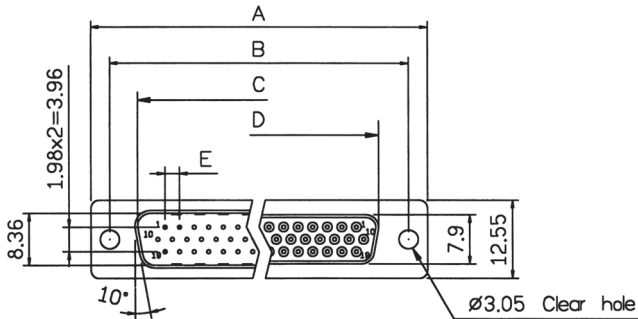

Bestellcode : **A - HD - x - x - PP / Z**
 Ordercode :

Bitte „x“ durch unten geeignete Option ersetzen
 Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. 2.

1.

Ausführung

F -Buchse
 S -Stecker

Version

F -Female
 S -Male

2.

Polzahl

15, 26, 44, 62

No. of contacts

15, 26, 44, 62

Andere Anforderungsstufen auf Anfrage

Standard: Anforderungsstufe III

Other requirement levels on request

Standard: Quality class III