

## Steckkartenblock - SKBI 31 - 2201519

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Steckkartenblock, Nennstrom: 5 A, Polzahl: 31, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918053260

### Technische Daten

#### Maße

Länge	43 mm
Höhe	129 mm
Breite	112 mm
Rastermaß	5 mm
Bohrlochdurchmesser	4,2 mm

#### Allgemein

Artikelfamilie	SKBI 31
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom $I_N$	5 A
Nennspannung $U_N$	250 V
Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,6 Nm
Polzahl	31

#### Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12

# Steckkartenblock - SKBI 31 - 2201519

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260710
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002642
ETIM 5.0	EC002780

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

## Approbationen

GOST / GOST /

### Approbationsdetails



## Zubehör

### Kodierelement

CS-SKBI - 2204082

## Steckkartenblock - SKBI 31 - 2201519

### Zubehör

---

#### Schraubwerkzeug

SZS 0,6X3,5 - 1205053



### Zubehör

---


SF-SKBI 31/32 - 2261009

### Zeichnungen

---

# Steckkartenblock - SKBI 31 - 2201519

Maßzeichnung

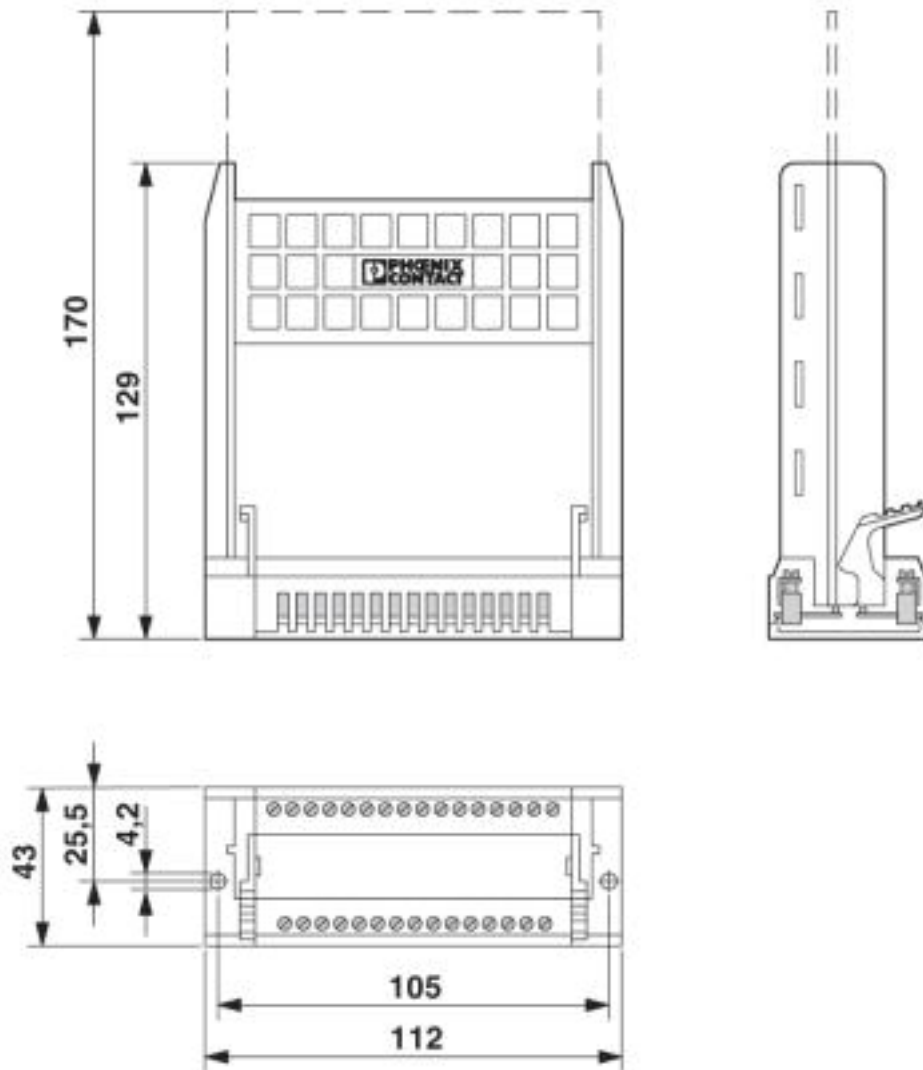

# Steckkartenblock - SKBI 31 - 2201519

Schemazeichnung

