

D-Sub-Steckverbinder, für Flachkabel, Kunststoff-Ausführung
D-Sub-connectors, for flat ribbon cable, Full-Plastic-Version



Isolierkörper

PBT, glasfaserverstärkt,
UL94V-0

Isolationswiderstand

1000MΩ bei 500V DC

Spannungsfestigkeit

500V / 1 Minute

Stromennbelastung

1A

Betriebstemperaturbereich

-55°C bis +105°C

Insulators

PBT, glass filled,
UL94V-0

Insulations resistance

1000MΩ at 500V DC

Dielectric voltage

500V / 1 minute

Current rating

1A

Operating temperature

-55°C to +105°C

Flachbandkabel

AWG28 auf Seite 85

Flatribbon Cable

AWG28 on page 85




Lieferung inklusive Zugentlastungsbügel
 Supplied with strain relief

Male / Stecker

No. of contacts	Dimensions			
	A	B	C	D
09	16.90	24.99	30.50	10.16
15	25.25	33.32	39.00	17.78
25	38.70	47.04	53.08	30.48
37	55.60	63.50	69.25	45.72

Male / Stecker

No. of contacts	Dimensions			
	A	B	C	D
09	16.90	24.99	30.50	10.16
15	24.27	33.32	39.00	17.78
25	38.22	47.04	53.08	30.48
37	55.65	63.50	69.25	45.72

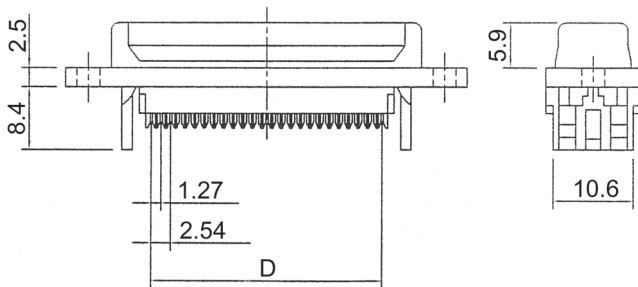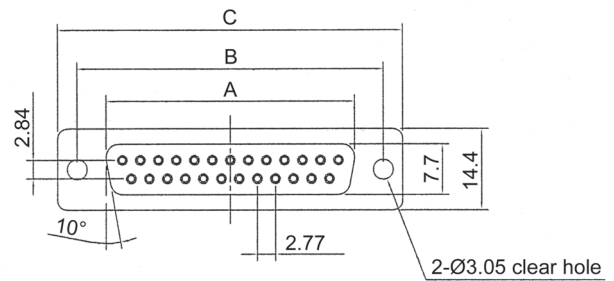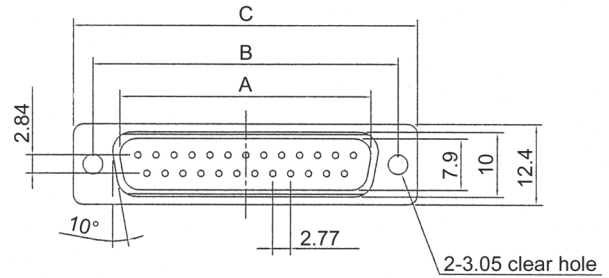

Bestellcode : **A - D - x - F - x - LP III / FP**
 Ordercode :

Bitte „x“ durch unten geeignete Option ersetzen
 Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. 2.

1.	Ausführung	Version
	F -Buchse S -Stecker	F -Female S -Male
2.	Polzahl	No. of contacts
	09*, 15, 25*, 37	09*, 15, 25*, 37
Standard: Anforderungsstufe III		Standard: Quality class III

*Standard